


Alubos 1040 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikförläggning

Elegant förläggning speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

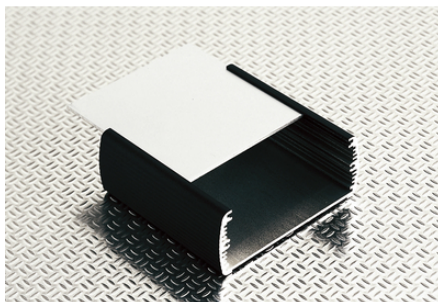

Vattentät



Vridtålig



Temperaturbeständig



Störningssignaler



Robust



Oljeresistent



Korrosionsbeständig



Värmebeständig



Solenergi



Maskin- och anläggningkonstruktion



e-Mobility



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alubos 1040 - Elegant kapsling av aluminium



Lämplig för användning utomhus



Köldbeständig

Fördelar

Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö

Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör

Robust och vridstöv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö

Handkapsling

Bordskapsling

Väggkapsling

Displaykapsling

Produktegenskaper

På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort

På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar

Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)

Gavlarna finns i flera utförande bland annat med snäpplucka (med/utan gångjärn)

För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Tekniska data

Färg:	Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan) Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör
Material:	Gavel: pressgjutna aluminium GD-Al Si 9 Cu 3 Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Frontplåt: anodiserad aluminium
Length:	Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Skyddsklass:	IP65 (ABPU endast IP40)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alubos 1040 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Profil & frontplåt					
83658316	ABP 1040	Profil, längd enligt önskemål	106	-	42
83658317	ABP 1040-0100	Hel profil	106	100	42
83658318	ABP 1040-0150	Hel profil	106	150	42
83658319	ABP 1040-0200	Hel profil	106	200	42
83658341	ABPH 1040	Profil "delbar", längd enligt önskemål	106	-	42
83658342	ABPH 1040-0100	Profil "delbar"	106	100	42
83658343	ABPH 1040-0150	Profil "delbar"	106	150	42
83658344	ABPH 1040-0200	Profil "delbar"	106	200	42
83658366	ABPU 1040	Profil "öppen", längd enligt önskemål	106	-	42
83658367	ABPU 1040-0100	Profil "öppen"	106	100	42
83658368	ABPU 1040-0150	Profil "öppen"	106	150	42
83658369	ABPU 1040-0200	Profil "öppen"	106	200	42
83658371	ABPU 1040 FP2	Frontplåt till ABPU 1040, längd enligt önskemål	95,5	-	2
83658372	ABPU 1040-0100 FP2	Frontplåt till ABPU 1040	95,5	100	2
83658373	ABPU 1040-0150 FP2	Frontplåt till ABPU 1040	95,5	150	2
83658374	ABPU 10400-0200 FP2	Frontplåt till ABPU 1040	95,5	200	2
Gavlar					
83658301	ABD 1040	Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran	-	6,7	-
83658308	ABM 1040 SAL	Alu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn	-	11,2	-
83658306	ABM 1040 AL	Alu-gavel med snäpplucka av Al	-	11,2	-
Packningar och väggfästen					
83658427	DI 1040-EMV	EMC-packning. Svart. Fpk = 10 st	-	-	-
83658412	DI 1040-3000	Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st	-	-	-
83658407	DI 1040-1021	Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st	-	-	-
83658422	DI 1040-6000	Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st	-	-	-

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Alubos 1040 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83658417	DI 1040-5002	Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st	-	-	-
Väggfästen					
83658401	AB-WL2	Väggfäste fast. Fpk = en sats	-	-	-

Senaste uppdatering (20.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Alubos 1040 - Elegant kapsling av aluminium

