


Alubos 1600 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

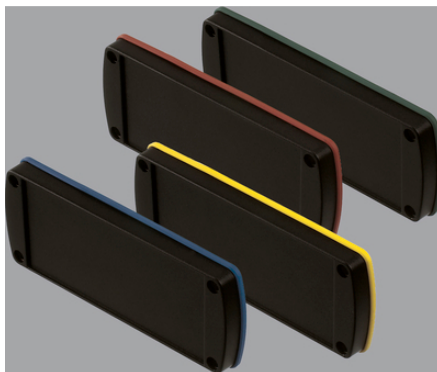

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Maskin- och anläggningkonstruktion



Solenergi



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Oljeresistent



Robust



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alubos 1600 - Elegant kapsling av aluminium



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö

Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillhör Robust och vridstiv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö

Handkapsling (ställbart handtag som tillhör)

Bordskapsling

Väggkapsling

Displaykapsling

Produktegenskaper

På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort

På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Färgade packningar som tillhör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Version ABPH K har integrerad kylfläns vilket ger god värmeavledningsförmåga

Design/Utförande

Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar

Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) eller på längden delbar med integrerad kylfläns

Gavel ABD 1600 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord

För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillhör

Tekniska data

Färg:

Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)

Packning: svart (standard), färgade packningar som tillhör

Material:

Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3

Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Längd:

Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass:

IP65

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alubos 1600 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H (mm)
Profil						
83654364	ABP 1600	Profil, längd enligt önskemål	169	-	52	52
83654361	ABP 1600-0100	Hel profil	169	100	52	52
83654362	ABP 1600-0150	Hel profil	169	150	52	52
83654363	ABP 1600-0200	Hel profil	169	200	52	52
83658501	ABPH 1600-0100	Profil "delbar"	169	100	-	52
83658502	ABPH 1600-0150	Profil "delbar"	169	150	-	52
83658503	ABPH 1600-0200	Profil "delbar"	169	200	-	52
83658531	ABPH 1600-0100K	Profil "delbar" med integrerad kylfläns	169	100	-	52/73,8
83658532	ABPH 1600-0150K	Profil "delbar" med integrerad kylfläns	169	150	-	52/73,8
83658533	ABPH 1600-0200K	Profil "delbar" med integrerad kylfläns	169	200	-	52/73,8
Gavlar						
83654370	ABD 1600	Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran	-	10,5	-	-
Packningar						
83654368	DI 1600-EMV	EMC-packning. Svart. Fpk = 10 st	-	-	-	-
83654300	DI 1600-3000	Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st	-	-	-	-
83654301	DI 1600-1021	Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st	-	-	-	-
83654302	DI 1600-6000	Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st	-	-	-	-
83654303	DI 1600-5002	Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st	-	-	-	-
Väggfästen						
83658402	AB-WL3	Väggfäste fast. Fpk = en sats	-	-	-	-
Handtag						
83658404	AB 1600 HS	Ställbart handtag. För montage på den 'välvdä'	-	-	-	-

Alubos 1600 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H (mm)
		sidan av profilen. Andra storlekar på förfrågan				

Alubos 1600 - Elegant kapsling av aluminium

