


Alubos 1680 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

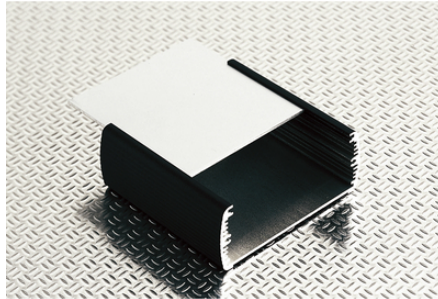

Vattentät



Vridtålig



Temperaturbeständig



Störningssignaler



Robust



Oljeresistent



Korrosionsbeständig



Värmebeständig



Solenergi



Maskin- och anläggningkonstruktion



e-Mobility



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Senaste uppdatering (20.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alubos 1680 - Elegant kapsling av aluminium



Lämplig för användning utomhus



Köldbeständig

Fördelar

Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö

Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer

Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln

Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör

Robust och vridstöv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö

Handkapsling (ställbart handtag som tillbehör)

Bordskapsling

Väggkapsling

Displaykapsling

Produktegenskaper

På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort

På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar

Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)

Gavel ABD 1680 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord

För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Tekniska data

Färg:	Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan) Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör
Material:	Gavel: pressgjutna aluminium GD-Al Si 9 Cu 3 Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Frontplåt: anodiserad aluminium
Length:	Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Skyddsklass:	IP65 (ABPU endast IP40)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alubos 1680 - Elegant kapsling av aluminium

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Profil & frontplåt					
83658326	ABP 1680	Profil, längd enligt önskemål	169	-	82
83658327	ABP 1680-0100	Hel profil	169	100	82
83658328	ABP 1680-0150	Hel profil	169	150	82
83658329	ABP 1680-0200	Hel profil	169	200	82
83658351	ABPH 1680	Profil "delbar", längd enligt önskemål	169	-	82
83658352	ABPH 1680-0100	Profil "delbar"	169	100	82
83658353	ABPH 1680-0150	Profil "delbar"	169	150	82
83658354	ABPH 1680-0200	Profil "delbar"	169	200	82
83658386	ABPU 1680	Profil "öppen", längd enligt önskemål	169	-	82
83658387	ABPU 1680-0100	Profil "öppen"	169	100	82
83658388	ABPU 1680-0150	Profil "öppen"	169	150	82
83658389	ABPU 1680-0200	Profil "öppen"	169	200	82
83658391	ABPU 1680 FP2	Frontplåt till ABPU 1680, längd enligt önskemål	152	-	3
83658392	ABPU 1680-0100 FP2	Frontplåt till ABPU 1680	152	100	3
83658393	ABPU 1680-0150 FP2	Frontplåt till ABPU 1680	152	150	3
83658394	ABPU 1680-0200 FP2	Frontplåt till ABPU 1680	152	200	3
Gavlar					
83658303	ABD 1680	Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran	-	10,2	-
Packningar och väggfästen					
83658429	DI 1680-EMV	EMC-packning. Svart. Fpk = 10 st	-	-	-
83658414	DI 1680-3000	Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st	-	-	-
83658409	DI 1680-1021	Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st	-	-	-
83658424	DI 1680-6000	Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st	-	-	-
83658419	DI 1680-5002	Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st	-	-	-

Senaste uppdatering (20.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Alubos 1680 - Elegant kapsling av aluminium

