


Alurail 105/31 - Basprofil

Robust kapsling för DIN-skena i modern design

Kapsling för DIN-skena uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort. Frontpanel i valfritt material. Beställ direkt i vår webshop!

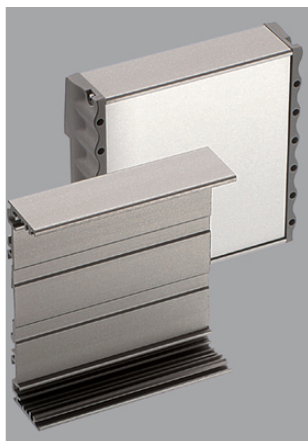

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Värmebeständig



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig



Vridtålig

Fördelar

Kapsling uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort

Profilen finns i 8 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Anpassad för Europakort

Goda värmeavledningsegenskaper

Möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö

DIN-skenekapsling

Senaste uppdatering (13.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alurail 105/31 - Basprofil

Passar med påbyggd modul även i normcentraler (DIN 43880)
Väggkapsling (med separat tillbehör)
Displaykapsling

Produktegenskaper

Uppbyggd av aluminiumprofil & gavlar i plast eller aluminium
Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0
Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)
Möjligt att skraddarsy kapslingen genom att bygga på med olika moduler ovanpå basdelen
Skyddsklass IP40

Design/Utförande

Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort eller mutterlist
Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
Frontpanelen skjuts in i kapslingen och låses fast med gavlarna
Jordas enkelt mot DIN-skenan med hjälpa av en jordklämma (tillbehör)

Leveransomfattning

Profil och gavelset köps separat
Gavelset till basdelar: 2 st gavlar, 4 st skruvar, snäppfäste för DIN-skena

Tekniska data

Färg:	Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035 Profil och frontplåt: anodiserad aluminium
Material:	Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
Skyddsklass:	Upp till IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
Andra längder vid förfrågan.

Alurail 105/31 - Basprofil

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Basprofil					
83657020	ARP 105/31-52,5	Basprofil 105/31	105	42,5	31
83657021	ARP 105/31-70	Basprofil 105/31	105	60	31
83657022	ARP 105/31-105	Basprofil 105/31	105	95	31
83657023	ARP 105/31-140	Basprofil 105/31	105	130	31
83657024	ARP 105/31-175	Basprofil 105/31	105	165	31
83657025	ARP 105/31-210	Basprofil 105/31	105	200	31
83657026	ARP 105/31-245	Basprofil 105/31	105	235	31
83657027	ARP 105/31-1000	Basprofil 105/31	105	990	31
Gavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar, snäppfäste för DIN-skena samt skruvar					
83657102	AR 105/31-KS 1	Gavelset i polyamid med hål för extra moduler	105,4	6	31
83657103	AR 105/31-KS 2	Gavelset i polyamid med slät ovansida	105,4	6	31
83657111	AR 105-KS-AL	Gavelset i aluminium med DIN-fäste	75,4	2	31
Frontpanel, inskjutningsbar i basprofil 105/31					
83657030	AR 105-52,5 FP	Frontpanel 105/31	101,8	43,8	2
83657031	AR 105-70 FP	Frontpanel 105/31	101,8	61,3	2
83657032	AR 105-105 FP	Frontpanel 105/31	101,8	96,3	2
83657033	AR 105-140 FP	Frontpanel 105/31	101,8	131,3	2
83657034	AR 105-175 FP	Frontpanel 105/31	101,8	166,3	2
83657035	AR 105-210 FP	Frontpanel 105/31	101,8	201,3	2
83657036	AR 105-245 FP	Frontpanel 105/31	101,8	236,3	2
83657037	AR 105-1000 FP	Frontpanel 105/31	101,8	991,3	2

Senaste uppdatering (13.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16