


Alurail 75/31 - Basprofil

Robust kapsling för DIN-skena i modern design

Kapsling för DIN-skena uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort. Frontpanel i valfritt material. Beställ direkt i vår webshop!

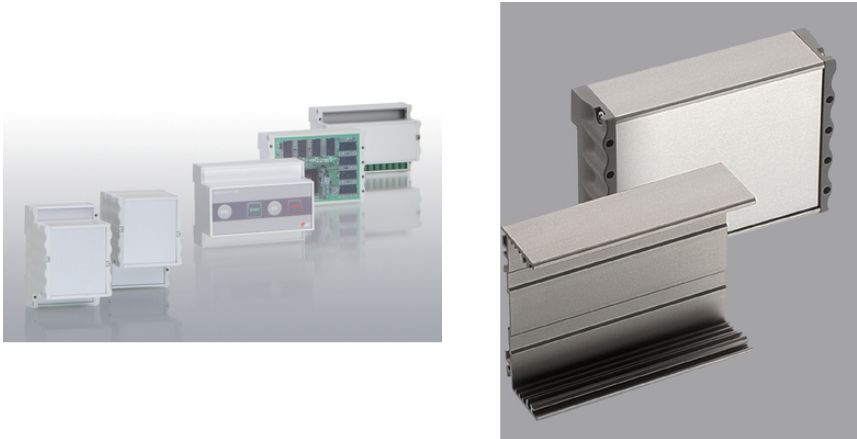

Vridtålig



Temperaturbeständig



Robust



Mekanisk resistens



Värmebeständig



Halogenfri



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Kapsling uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort
Profilen finns i 8 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Delbar profil finns för enklare montage av tex kontaktdon/plintar
Goda värmeavledningsegenskaper
Möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
DIN-skenekapsling

Senaste uppdatering (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alurail 75/31 - Basprofil

Passar med påbyggd modul även i normcentraler (DIN 43880)
Väggkapsling (med separat tillbehör)
Displaykapsling

Produktegenskaper

Uppbyggd av aluminiumprofil & gavlar i plast eller aluminium
Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0
Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)
Möjligt att skraddarsy kapslingen genom att bygga på med olika moduler ovanpå basdelen
Skyddsklass IP40

Design/Utförande

Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort eller mutterlist
Två olika utföranden av u-profilen, fast (ARP) och på längden delbar (ARPG)
Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
Jordas enkelt mot DIN-skenan med hjälp av en jordklämma (tillbehör)

Leveransomfattning

Profil och gavelset köps separat
Gavelset till basdelar: 2 st gavlar, 4 st skruvar, snäppfäste för DIN-skena

Tekniska data

Färg:	Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035 Profil och frontplåt: anodiserad aluminium
Material:	Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
Skyddsklass:	Upp till IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
Andra längder vid förfrågan.

Alurail 75/31 - Basprofil

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Basprofil "U" form					
83657000	ARP 75/31-52,5	Basprofil 75/31	75	42,5	31
83657001	ARP 75/31-70	Basprofil 75/31	75	60	31
83657002	ARP 75/31-105	Basprofil 75/31	75	95	31
83657003	ARP 75/31-140	Basprofil 75/31	75	130	31
83657004	ARP 75/31-175	Basprofil 75/31	75	165	31
83657005	ARP 75/31-210	Basprofil 75/31	75	200	31
83657006	ARP 75/31-245	Basprofil 75/31	75	235	31
83657007	ARP 75/31-1000	Basprofil 75/31	75	990	31
Delbar profil					
83657200	ARPG 75/31-52,5	Delbar profil 75/31	75	42,5	31
83657201	ARPG 75/31-70	Delbar profil 75/31	75	60	31
83657203	ARPG 75/31-105	Delbar profil 75/31	75	95	31
83657204	ARPG 75/31-140	Delbar profil 75/31	75	130	31
83657205	ARPG 75/31-175	Delbar profil 75/31	75	165	31
83657206	ARPG 75/31-210	Delbar profil 75/31	75	200	31
83657207	ARPG 75/31-245	Delbar profil 75/31	75	235	31
83657208	ARPG 75/31-1000	Delbar profil 75/31	75	999	31
Gavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar, snäppfäste för DIN-skena samt skruvar					
83657100	AR 75/31-KS 1	Gavelset i polyamid med hål för extra moduler	75,4	6	31
83657101	AR 75/31-KS 2	Gavelset i polyamid med slät ovansida	75,4	6	31
83657107	AR 75-KS-AL	Gavelset i aluminium med DIN-fäste	75,4	2	31
Frontpanel, inskjutningsbar i basprofil 75/31					
83657010	AR 75-52,5 FP	Frontpanel 75/31	71,8	43,8	2
83657011	AR 75-70 FP	Frontpanel 75/31	71,8	61,3	2
83657012	AR 75-95 FP	Frontpanel 75/31	71,8	96,3	2
83657013	AR 75-140 FP	Frontpanel 75/31	71,8	131,3	2
83657014	AR 75-175 FP	Frontpanel 75/31	71,8	166,3	2
83657015	AR 75-210 FP	Frontpanel 75/31	71,8	201,3	2
83657016	AR 75-245 FP	Frontpanel 75/31	71,8	236,3	2
83657017	AR 75-1000 FP	Frontpanel 75/31	71,8	991,3	2

Senaste uppdatering (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16