
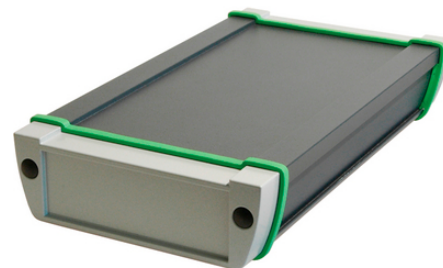


Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Elegant kapsling med hög skyddsklass och mycket goda EMC-egenskaper. Skapa din egen design med färgade packningar och dekorlister. Beställ direkt i vår webshop!

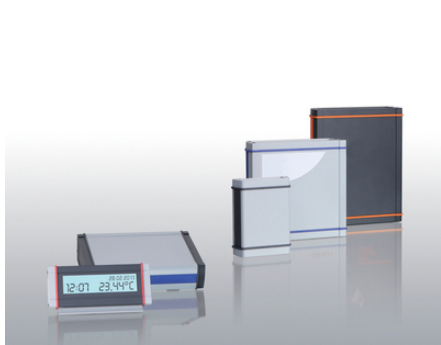

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Robust



Störningssignaler

Senaste uppdatering (28.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design



Vridtålig



Vattentät

Fördelar

Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
Skapa din egen unika design med färgade stöttåliga packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
Handkapsling
Bordskapsling
Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
På profilen och ASD-gaveln finns försänkta ytor där membran/ overlay kan monteras skyddat
Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
Gavlarna finns i flera utförande
Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Övrigt

För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar
Med gaveln medföljer grafitgrå packning, skruvar och täcklock

Tekniska data

Färg:	Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan) Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör
Material:	Gavel: pressgjuten zinklegering Z410 Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
Skyddsklass:	IP66/ IP67 profil ASP med gavlar IP65 profil ASPH med gavlar IP40 profil ASPU med gavlar

Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Profil						
83659413	ASP 1030-0100	Hel profil	Grafitgrå	98,5	100	32,8
83659414	ASP 1030-0150	Hel profil	Grafitgrå	98,5	150	32,8
83659415	ASP 1030-0200	Hel profil	Grafitgrå	98,5	200	32,8
83659412	ASP 1030-1000	Hel profil	Grafitgrå	98,5	1000	32,8
83659446	ASPH 1030-0100	Delbar profil	Grafitgrå	98,5	100	32,8
83659447	ASPH 1030-0150	Delbar profil	Grafitgrå	98,5	150	32,8
83659448	ASPH 1030-0200	Delbar profil	Grafitgrå	98,5	200	32,8
83659445	ASPH 1030-1000	Delbar profil	Grafitgrå	98,5	1000	32,8
83659486	ASPU 1030-0100	Öppen profil	Grafitgrå	98,5	100	32,8
83659487	ASPU 1030-0150	Öppen profil	Grafitgrå	98,5	150	32,8
83659488	ASPU 1030-0200	Öppen profil	Grafitgrå	98,5	200	32,8
83659485	ASPU 1030-1000	Öppen profil	Grafitgrå	98,5	1000	32,8
83659409	ASP 1030-0100	Hel profil	Silver	98,5	100	32,8
83659410	ASP 1030-0150	Hel profil	Silver	98,5	150	32,8
83659411	ASP 1030-0200	Hel profil	Silver	98,5	200	32,8
83659408	ASP 1030-1000	Hel profil	Silver	98,5	1000	32,8
83659442	ASPH 1030-0100	Delbar profil	Silver	98,5	100	32,8
83659443	ASPH 1030-0150	Delbar profil	Silver	98,5	150	32,8
83659444	ASPH 1030-0200	Delbar profil	Silver	98,5	200	32,8
83659441	ASPH 1030-1000	Delbar profil	Silver	98,5	1000	32,8
83659482	ASPU 1030-0100	Öppen profil	Silver	98,5	100	32,8
83659483	ASPU 1030-0150	Öppen profil	Silver	98,5	150	32,8
83659484	ASPU 1030-0200	Öppen profil	Silver	98,5	200	32,8
83659481	ASPU 1030-1000	Öppen profil	Silver	98,5	1000	32,8
Frontpanel till ASPU						
83659478	ASPU 1030-0100 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	81	100	2
83659479	ASPU 1030-0150 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	81	150	2
83659480	ASPU 1030-0200 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	81	200	2
83659477	ASPU 1030-1000 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	81	1000	2
Gavlar						
83659525	ASD 1030	Gavel med 2mm nedsänkt yta för membran	Grafitgrå	101,9	15	36,2
83659528	ASM 1030 AL	Gavel med snäpplucka av Al	Grafitgrå	101,9	15	36,2

Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83659526	ASM 1030 SAL 1	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Grafitgrå	101,9	15	36,2
83659527	ASM 1030 SAL 2	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Grafitgrå	101,9	15	36,2
83659521	ASD 1030	Gavel med 2mm nedsänkt yta för membran	Silver	101,9	15	36,2
83659524	ASM 1030 AL	Gavel med snäpplucka av Al	Silver	101,9	15	36,2
83659522	ASM 1030 SAL 1	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Silver	101,9	15	36,2
83659523	ASM 1030 SAL 2	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Silver	101,9	15	36,2
Packningar "enkel" (1 st = förp. om 10 st)						
83659551	AS 1030 DI-Grön	Färgad packning, grön	Grön	-	-	-
83659555	AS 1030 DI-Röd	Färgad packning, röd	Röd	-	-	-
83659553	AS 1030 DI-Blå	Färgad packning, blå	Blå	-	-	-
83659557	AS 1030 DI-Orange	Färgad packning, orange	Orange	-	-	-
83659560	AS 1030 DI-EMC	EMC-packning, svart	svart	-	-	-
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)						
83659552	AS 1030 DI-S-Grön	Stöttålig packning, grön	Grön	-	-	-
83659556	AS 1030 DI-S-Röd	Stöttålig packning, röd	Röd	-	-	-
83659554	AS 1030 DI-S-Blå	Stöttålig packning, blå	Blå	-	-	-
83659558	AS 1030 DI-S-Orange	Stöttålig packning, orange	Orange	-	-	-
83659559	AS 1030 DI-S-Grå	Stöttålig packning, grå	Mörkgrå	-	-	-

Senaste uppdatering (28.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design

