


AluTopline - Pulpetkapsling i modern design

AluTopline - Pulpetkapsling i modern, prisvärd design med skyddsklass upp till IP54

Elegant design med rena linjer. Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Elegant förpackning av elektronik
Ergonomisk bords eller väggplacering
Vridstyv delbar aluminiumprofil

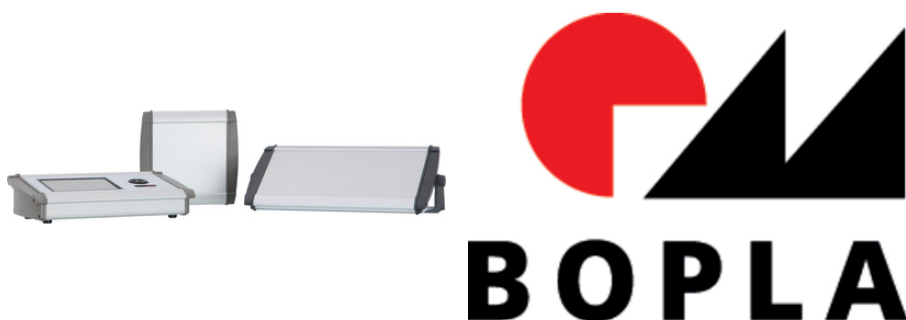

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Värmebeständig



Korrosionsbeständig



Monteringstid



Låg vikt



Robust



Vridtålig

Fördelar

Elegant design med rena linjer
Ergonomisk uppbyggnad
Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv
Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilens försänkta ovansida eller på ryggen

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

AluTopline - Pulpetkapsling i modern design

Profilen är delbar på längden för snabbt och enkelt montage av kretskort och elektronik mm

Användningsområden

Kontroll- och tangentbordskapsling
Pulpetkapsling
Handkapsling
Bordskapsling
Väggkapsling

Produktegenskaper

4 standardlängder och 2 olika höjder, andra längder på förfrågan
Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
Den delbara profilen snäpps ihop och gavlarna skruvas fast
Möjlighet till osynligt väggmontage med väggfäste (tillbehör)

Leveransomfattning

Profil och gavlar beställs separat
Gavlar ligger i set om 2 st med 8 st skruvar och täcklock

Tekniska data

Färg:	Kapsling: anodiserad aluminium (färglös) Gavel: grafitgrå liknande RAL 7024 eller kvartsgrå liknande RAL 7039
Material:	Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5 Gavel: ABS-plast
Skyddsklass:	IP40, kan höjas till IP54 med packningssats

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

AluTopline - Pulpetkapsling i modern design

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	H (mm)	D (mm)
Delbar profil					
83658491	ATPH 1850-150	Anodiserad aluminium	150	53,2	181,2
83658492	ATPH 1850-200	Anodiserad aluminium	200	53,2	181,2
83658495	ATPH 1850-250	Anodiserad aluminium	250	53,2	181,2
83658481	ATPH 1850-300	Anodiserad aluminium	300	53,2	181,2
83658490	ATPH 1865-150	Anodiserad aluminium	150	68,2	181,2
83658489	ATPH 1865-200	Anodiserad aluminium	200	68,2	181,2
83658485	ATPH 1865-250	Anodiserad aluminium	250	68,2	181,2
83658482	ATPH 1865-300	Anodiserad aluminium	300	68,2	181,2
Gavlar, 1 fpk = 2 st					
83658496	ATD 1850-7024	Grafitgrå	-	-	-
83658494	ATD 1865-7024	Grafitgrå	-	-	-
Packningar för montage mellan profil och gavlar, 1 fpk = 10 st					
83658493	AT 1850 DI	-	-	-	-
83658486	AT 1865 DI	-	-	-	-
Självhäftande gummifötter i PUR, 1 fpk = 4 st					
83658498	AB-GF	svart	-	-	-