


Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Robust elektronikkapsling för applikationer inomhus

Robust elektronikkapsling med skyddsklass IP40 i över 100 standardkombinationer, enkel att anpassa till olika applikationer. Beställ direkt i vår webshop!

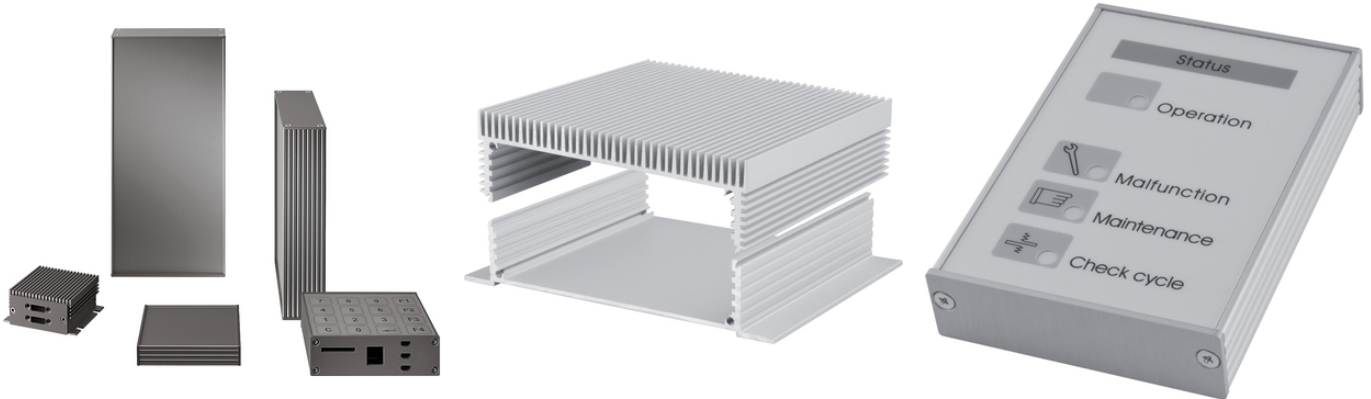

Vridtålig



Robust



Låg vikt



Monteringstid



Mekanisk resistens



Korrosionsbeständig



Värmebeständig



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Finns i över 100 standardkombinationer, enkel att anpassa till olika applikationer
 Består av vridstiv profil med många styrspår för kretskort och gavlar i anodiserad aluminium
 Bra värmeavledningsegenskaper, för krävande applikationer finns variant med kylflänsar
 Stabilt montage av kontaktdon med mera i gavlarna
 Finns i utförande för Europakort

Användningsområden

Mät-, kontroll- och automationsutrustning
 Handkapsling

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Bordskapsling
Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Strängpressad profil i tre olika varianter där samtliga är delbara på längden
Profilen har försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
Enkel kretskortsmontering med hjälp av styrspår på insidan
Varianter med integrerat väggfäste/kylflänsar

Design/Utförande

Tre olika utföranden av profilen, på längden delbar, integrerat väggfäste och med kylflänsar
5 olika bredder på profilerna
3 eller 6 olika höjder på profilerna
Slät gavel i 2 mm aluminium med försänkta skruvhål

Leveransomfattning

Med profilen medföljer skruvar till gavlarna
Gavlarna beställs separat, till en kapsling krävs 2 st gavlarna

Tekniska data

Färg:	Anodiserad aluminium (färglös, andra färger på förfrågan)
Material:	Anodiserad aluminium Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
Length:	Profilen finns i många standardlängder men kan levereras i valfri längd på förfrågan
Skyddsklass:	IP40

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Delbar profil					
83657900	F 316-1000	Delbar profil	33,6	1000	16,4
83657901	F 316-50	Delbar profil	33,6	50	16,4
83657902	F 316-80	Delbar profil	33,6	80	16,4
83657905	F 320-1000	Delbar profil	33,6	1000	20,4
83657906	F 320-50	Delbar profil	33,6	50	20,4
83657907	F 320-80	Delbar profil	33,6	80	20,4
83657910	F 324-1000	Delbar profil	33,6	1000	24,4
83657911	F 324-50	Delbar profil	33,6	50	24,4
83657912	F 324-80	Delbar profil	33,6	80	24,4
Delbar profil					
83657830	F 416-1000	Delbar profil	41,6	1000	16,4
83657831	F 416-50	Delbar profil	41,6	50	16,4
83657832	F 416-80	Delbar profil	41,6	80	16,4
83657833	F 416-100	Delbar profil	41,6	100	16,4
83657834	F 420-1000	Delbar profil	41,6	1000	20,4
83657835	F 420-50	Delbar profil	41,6	50	20,4
83657836	F 420-80	Delbar profil	41,6	80	20,4
83657837	F 420-100	Delbar profil	41,6	100	20,4
83657838	F 424-1000	Delbar profil	41,6	1000	24,4
83657839	F 424-50	Delbar profil	41,6	50	24,4
83657840	F 424-80	Delbar profil	41,6	80	24,4
83657841	F 424-100	Delbar profil	41,6	100	24,4
Delbar profil					
83657842	F 516-1000	Delbar profil	55,3	1000	16,4
83657843	F 516-50	Delbar profil	55,3	50	16,4
83657844	F 516-80	Delbar profil	55,3	80	16,4
83657845	F 516-100	Delbar profil	55,3	100	16,4
83657846	F 520-1000	Delbar profil	55,3	1000	20,4
83657847	F 520-50	Delbar profil	55,3	50	20,4
83657848	F 520-80	Delbar profil	55,3	80	20,4
83657849	F 520-100	Delbar profil	55,3	100	20,4
83657850	F 524-1000	Delbar profil	55,3	1000	24,4
83657851	F 524-50	Delbar profil	55,3	50	24,4
83657852	F 524-80	Delbar profil	55,3	80	24,4

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657853	F 524-100	Delbar profil	55,3	100	24,4
Delbar profil med integrerat långsgående väggfäste					
83657866	F 520-1000 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	1000	20,4
83657867	F 520-50 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	50	20,4
83657868	F 520-80 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	80	20,4
83657869	F 520-100 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	100	20,4
83657870	F 524-1000 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	1000	24,4
83657871	F 524-50 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	50	24,4
83657872	F 524-80 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	80	24,4
83657873	F 524-100 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	55,3	100	24,4
Delbar profil med integrerat långsgående väggfäste och kylfläns. Totalhöjd med kylfläns: 24,4 + 3,8 = 28,2 mm					
83657874	F 524-1000 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	55,3	1000	24,4
83657875	F 524-050 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	55,3	50	24,4
83657876	F 524-080 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	55,3	80	24,4
83657877	F 524-100 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	55,3	100	24,4
Delbar profil					
83657854	F 716-1000	Delbar profil	71,8	1000	16,4
83657855	F 716-50	Delbar profil	71,8	50	16,4
83657856	F 716-80	Delbar profil	71,8	80	16,4
83657857	F 716-100	Delbar profil	71,8	100	16,4
83657858	F 720-1000	Delbar profil	71,8	1000	20,4
83657859	F 720-50	Delbar profil	71,8	50	20,4
83657860	F 720-80	Delbar profil	71,8	80	20,4
83657861	F 720-100	Delbar profil	71,8	100	20,4
83657862	F 724-1000	Delbar profil	71,8	1000	24,4
83657863	F 724-50	Delbar profil	71,8	50	24,4
83657864	F 724-80	Delbar profil	71,8	80	24,4

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657865	F 724-100	Delbar profil	71,8	100	24,4
Delbar profil					
83657800	F 1024-1000	Delbar profil	105	1000	24
83657801	F 1024-080	Delbar profil	105	80	24
83657802	F 1024-100	Delbar profil	105	100	24
83657803	F 1024-160	Delbar profil	105	160	24
83657804	F 1024-220	Delbar profil	105	220	24
83657805	F 1028-1000	Delbar profil	105	1000	28
83657806	F 1028-080	Delbar profil	105	80	28
83657807	F 1028-100	Delbar profil	105	100	28
83657808	F 1028-160	Delbar profil	105	160	28
83657809	F 1028-220	Delbar profil	105	220	28
83657810	F 1032-1000	Delbar profil	105	1000	32
83657811	F 1032-080	Delbar profil	105	80	32
83657812	F 1032-100	Delbar profil	105	100	32
83657813	F 1032-160	Delbar profil	105	160	32
83657814	F 1032-220	Delbar profil	105	220	32
83657815	F 1036-1000	Delbar profil	105	1000	36
83657816	F 1036-080	Delbar profil	105	80	36
83657817	F 1036-100	Delbar profil	105	100	36
83657818	F 1036-160	Delbar profil	105	160	36
83657819	F 1036-220	Delbar profil	105	160	36
83657820	F 1040-1000	Delbar profil	105	1000	40
83657821	F 1040-080	Delbar profil	105	80	40
83657822	F 1040-100	Delbar profil	105	100	40
83657823	F 1040-160	Delbar profil	105	160	40
83657824	F 1040-220	Delbar profil	105	220	40
83657825	F 1048-1000	Delbar profil	105	1000	48
83657826	F 1048-080	Delbar profil	105	80	48
83657827	F 1048-100	Delbar profil	105	100	48
83657828	F 1048-160	Delbar profil	105	160	48
83657829	F 1048-220	Delbar profil	105	220	48
Delbar profil med integrerat längsgående väggfäste					
83657915	F 1036-1000 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	1000	36

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657916	F 1036-80 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	80	36
83657917	F 1036-100 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	100	36
83657918	F 1036-160 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	160	36
83657919	F 1036-220 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	220	36
83657920	F 1040-1000 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	1000	40
83657921	F 1040-80 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	80	40
83657922	F 1040-100 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	100	40
83657923	F 1040-160 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	160	40
83657924	F 1040-220 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	220	40
83657925	F 1048-1000 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	1000	48
83657926	F 1048-80 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	80	48
83657927	F 1048-100 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	100	48
83657928	F 1048-160 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	160	48
83657929	F 1048-220 WL	Delbar profil med integrerat väggfäste	105	220	48
Delbar profil med integrerat längsgående väggfäste och kylfläns. Totalhöjd med kylfläns: 48 + 8 = 56 mm					
83657930	F 1048-1000 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	105	1000	48
83657931	F 1048-80 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	105	80	48
83657932	F 1048-100 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	105	100	48
83657933	F 1048-160 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	105	160	48
83657934	F 1048-220 KWL	Delbar profil med väggfäste och kylfläns	105	220	48
Gavlar (Till en komplett kapsling krävs 2 st gavlar)					
83657895	F 316 D	Gavel i Al	-	-	-

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657896	F 320 D	Gavel i Al	-	-	-
83657897	F 324 D	Gavel i Al	-	-	-
83657886	F 416 D	Gavel i Al	-	-	-
83657887	F 420 D	Gavel i Al	-	-	-
83657888	F 424 D	Gavel i Al	-	-	-
83657889	F 516 D	Gavel i Al	-	-	-
83657890	F 520 D	Gavel i Al	-	-	-
83657891	F 524 D	Gavel i Al	-	-	-
83657892	F 716 D	Gavel i Al	-	-	-
83657893	F 720 D	Gavel i Al	-	-	-
83657894	F 724 D	Gavel i Al	-	-	-
83657880	F 1024 D	Gavel i Al	-	-	-
83657881	F 1028 D	Gavel i Al	-	-	-
83657882	F 1032 D	Gavel i Al	-	-	-
83657883	F 1036 D	Gavel i Al	-	-	-
83657884	F 1040 D	Gavel i Al	-	-	-
83657885	F 1048 D	Gavel i Al	-	-	-

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Filotec - Profilkapsling i många utföranden

