


BOCARD - Ryggdel BCD...UT

Med möjlighet att avgränsa utrymmet med inskjutbara paneler

Anpassa ryggdelen efter behovet av utrymme, välj mellan lågt eller högt utförande. Beställ direkt i vår webshop!

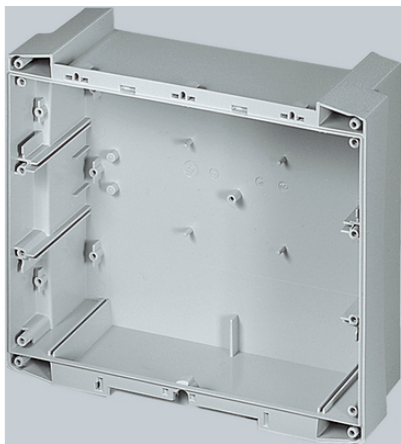

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Solenergi



Vindkraft



Monteringstid

Fördelar

Anpassa ryggdel efter behovet av utrymme, välj mellan lågt (0,5) eller högt utförande

Många fästmöjligheter för frontpanel, plintlock, kretskort, montageplatta och DIN-skena i flera nivåer

Möjligt att avskilja "elektroniken" från "plintutrymmet" med avdelande panel och plintlock, bra om slutkunden själv ska ansluta produkten och elektroniken behöver vara skyddad

På ena långsidan kan förskruvningar och kontaktdon monteras delvist dolt och skyddat

På baksidan finns fästpunkter för fästet TSH 35-2 som möjliggör montage direkt på DIN-skena (gäller storlekar upp till BCD 250 UT)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Vid förfrågan finns även ryggdelarna BCD 160/200/250 i grafitgrå färg (RAL 7024).

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOCARD - Ryggdel BCD...UT

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83652600	BCD 160 UT-7035	Ryggdel ljusgrå hög	195	173	70
83652601	BCD 160 UT-0,5-7035	Ryggdel ljusgrå låg	195	173	35
83652610	BCD 200 UT-7035	Ryggdel ljusgrå hög	225	198	80
83652611	BCD 200 UT-0,5-7035	Ryggdel ljusgrå låg	225	198	40
83652620	BCD 250 UT-7035	Ryggdel ljusgrå hög	260	228	105
83652621	BCD 250 UT-0,5-7035	Ryggdel ljusgrå låg	260	228	50
83652700	BCD 310 UT-7035	Ryggdel ljusgrå hög	320	283	108
83652701	BCD 310 UT-0,5-7035	Ryggdel ljusgrå låg	320	283	74
83652710	BCD 400 UT-7035	Ryggdel ljusgrå hög	400	338	123
83652711	BCD 400 UT-0,5-7035	Ryggdel ljusgrå låg	400	338	74,5