


Tillbehör Bocube - Färgade gångjärn

Ger produkten en unik design

Gångjärn i polykarbonat eller ABS-plast som ger kapslingen en unik design. Välj mellan 6 olika färger, transparent vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!

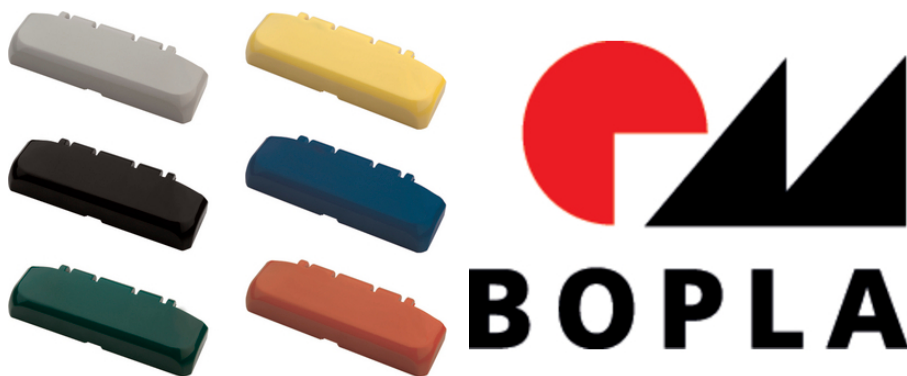

Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Välj mellan 6 st olika färger (transparenta på förfrågan)

Ger produkten en unik design

Gångjärnen finns i polykarbonat (UL 94 V0) eller ABS-plast, välj samma material som kapslingen

Gångjärnen ligger i set om 2 st (förutom B SC.... set om 4 st)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Gångjärnen ligger i set om 2 st.

Tillbehör Bocube - Färgade gångjärn

Art nr	Benämning	Färg	Passar till
ABS, Bredd B= 80 mm			
83657660	B SC 08 ABS 3000	Eldröd	B 080805, 10080., 14080.
83657661	B SC 08 ABS 5002	Ultramarin	B 080805, 10080., 14080.
83657662	B SC 08 ABS 1023	Trafikgul	B 080805, 10080., 14080.
83657663	B SC 08 ABS 7024	Grafitgrå	B 080805, 10080., 14080.
83657664	B SC 08 ABS 7035	Ljusgrå	B 080805, 10080., 14080.
83657665	B SC 08 ABS 6029	Mintgrön	B 080805, 10080., 14080.
Bredd B= 125 mm			
83657666	B SC 13 ABS 3000	Eldröd	B 14130., 2213.
83657667	B SC 13 ABS 5002	Ultramarin	B 14130., 2213.
83657668	B SC 13 ABS 1023	Trafikgul	B 14130., 2213.
83657669	B SC 13 ABS 7024	Grafitgrå	B 14130., 2213.
83657670	B SC 13 ABS 7035	Ljusgrå	B 14130., 2213.
83657671	B SC 13 ABS 6029	Mintgrön	B 14130., 2213.
Bredd B= 170 mm			
83657672	B SC 17 ABS 3000	Eldröd	B 26170.
83657673	B SC 17 ABS 5002	Ultramarin	B 26170.
83657674	B SC 17 ABS 1023	Trafikgul	B 26170.
83657675	B SC 17 ABS 7024	Grafitgrå	B 26170.
83657676	B SC 17 ABS 7035	Ljusgrå	B 26170.
83657677	B SC 17 ABS 6029	Mintgrön	B 26170.
Gångjärn för stor kapsling (ligger i set om 4 st)			
83657726	B SC ABS 3000	Eldröd	B 273612
83657727	B SC ABS 5002	Ultramarin	B 273612
83657728	B SC ABS 1023	Trafikgul	B 273612
83657729	B SC ABS 7024	Grafitgrå	B 273612
83657730	B SC ABS 7035	Ljusgrå	B 273612
83657731	B SC ABS 6029	Mintgrön	B 273612
Polykarbonat, Bredd B= 80 mm			
83657560	B SC 08 PC-V0 3000	Eldröd	B 080805, 10080., 14080.
83657561	B SC 08 PC-V0 5002	Ultramarin	B 080805, 10080., 14080.
83657562	B SC 08 PC-V0 1023	Trafikgul	B 080805, 10080., 14080.
83657563	B SC 08 PC-V0 7024	Grafitgrå	B 080805, 10080., 14080.
83657564	B SC 08 PC-V0 7035	Ljusgrå	B 080805, 10080., 14080.
83657565	B SC 08 PC-V0 6029	Mintgrön	B 080805, 10080., 14080.

Senaste uppdatering (27.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Tillbehör Bocube - Färgade gångjärn

Art nr	Benämning	Färg	Passar till
Bredd B= 125 mm			
83657566	B SC 13 PC-V0 3000	Eldröd	B 14130., 2213.
83657567	B SC 13 PC-V0 5002	Ultramarin	B 14130., 2213.
83657568	B SC 13 PC-V0 1023	Trafikgul	B 14130., 2213.
83657569	B SC 13 PC-V0 7024	Grafitgrå	B 14130., 2213.
83657570	B SC 13 PC-V0 7035	Ljusgrå	B 14130., 2213.
83657571	B SC 13 PC-V0 6029	Mintgrön	B 14130., 2213.
Bredd B= 170 mm			
83657572	B SC 17 PC-V0 3000	Eldröd	B 26170.
83657573	B SC 17 PC-V0 5002	Ultramarin	B 26170.
83657574	B SC 17 PC-V0 1023	Trafikgul	B 26170.
83657575	B SC 17 PC-V0 7024	Grafitgrå	B 26170.
83657576	B SC 17 PC-V0 7035	Ljusgrå	B 26170.
83657577	B SC 17 PC-V0 6029	Mintgrön	B 26170.
Gångjärn för stor kapsling (ligger i set om 4 st)			
83657720	B SC PC-V0 3000	Eldröd	B 273612
83657721	B SC PC-V0 5002	Ultramarin	B 273612
83657722	B SC PC-V0 1023	Trafikgul	B 273612
83657723	B SC PC-V0 7024	Grafitgrå	B 273612
83657724	B SC PC-V0 7035	Ljusgrå	B 273612
83657725	B SC PC-V0 6029	Mintgrön	B 273612