


BOS-Streamline 200 - Handkapsling 79x44x22 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Handkapsling med mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer. Beställ direkt i vår webshop!

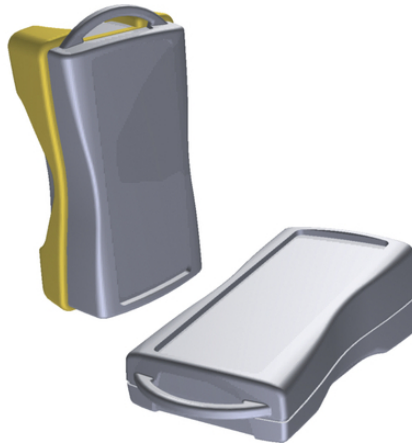

Robust



Låg vikt



Solenergi



Maskin- och anläggningkonstruktion



Livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer

Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"

Kompakt, kan hängas runt halsen eller sitta på nyckelring

Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Skyddsklass upp till IP54

Användningsområden

Mobil data-, mät och reglerteknik

Nyckelringskapsling

Handkapsling

Bordskapsling

Konsolkapsling

Produktegenskaper

Med integrerad bygel

Senaste uppdatering (14.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

BOS-Streamline 200 - Handkapsling 79x44x22 mm

Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Övrigt

Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

Lock, botten och skruv

Tekniska data

Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)
Material:	ABS-plast
Skyddsklass:	Upp till IP54

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Höjs till IP 54 med dekorpackning monterad. Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.

BOS-Streamline 200 - Handkapsling 79x44x22 mm

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	Skyddsklass	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2
Med membranlock									
83659701	BS 200 F-7024	För membrantan gentbord	Grafitgrå	IP 40*	44,1	79,4	22,2	28,8	15,7
83659702	BS 200 F-7035	För membrantan gentbord	Ljusgrå	IP 40*	44,1	79,4	22,2	28,8	15,7
83659705	BS 202 F-7024	För membrantan gentbord	Grafitgrå	IP 54	44,1	79,4	22,2	28,8	15,7
83653006	BS 202 F-7035	För membrantan gentbord	Ljusgrå	IP 54	44,1	79,4	22,2	28,8	15,7
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)									
83659766	BS 200 DI-D-1003	Stöttålig packning	Gul	-	-	-	-	-	-
83659767	BS 200 DI-D-3001	Stöttålig packning	Röd	-	-	-	-	-	-
83659768	BS 200 DI-D-5005	Stöttålig packning	blå	-	-	-	-	-	-
83659769	BS 200 DI-D-6032	Stöttålig packning	Grön	-	-	-	-	-	-
83659770	BS 200 DI-D-7024	Stöttålig packning	Grafitgrå	-	-	-	-	-	-

Senaste uppdatering (14.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16