


CombiNorm Compact - Kortkapsling för DIN-skena & vägg

Liten kompakt kapsling för regler- & styrutrustning

Liten kompakt kapsling för montage direkt på 35 mm DIN-skena. Konturform för kopplingsplint eller i rakt universellt utförande. Beställ direkt i vår webshop!

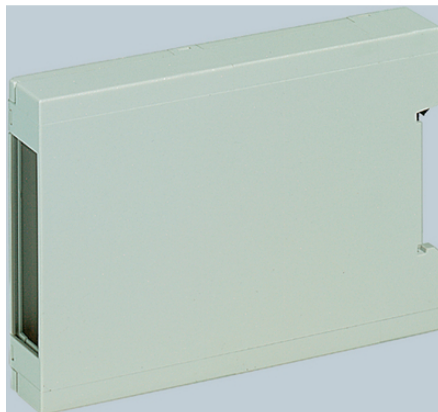

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Flamhämmande



Halogenfri



Monteringstid



Låg vikt

Fördelar

Konturform för kopplingsplint eller i rakt universellt utförande utan kopplingsplint
Rationellt montage, kretskort kläms snabbt och enkelt fast mellan lock och botten
Fäste för direkt montage på 35 mm DIN-skena (DIN EN 60715 TH 35)
Med eller utan ventilationsslitsar
Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0

Användningsområden

Ett mycket kompakt kapslingssystem för mät-, styr- & reglerutrustning
DIN-skenekapsling
Väggmontage med tillbehör CN-WA

Produktegenskaper

Kapslingen finns i 3 st bredder
Tre olika fronter att välja på, insticksbar, påsnäppbar i grått eller transparent utförande
Med eller utan ventilationsslitsar
Skyddsklass upp till IP40
Passande plintar som tillbehör

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CombiNorm Compact - Kortkapsling för DIN-skena & vägg**Leveransomfattning**

Lock, botten och front beställs separat

Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL94-V0
Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035
Material:	Polyamidplast 6,6-FR
Montering:	Monteras på DIN-skena (DIN EN 50022-35) eller på vägg med adapter CN-WA
Skyddsklass:	IP40 (IP30 med ventilationsslitsar)
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A 95 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CombiNorm Compact - Kortkapsling för DIN-skena & vägg

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Rakformad kapsling "Universal" CN...GU. På förfrågan finns version med ventilationsslitsar CN...GU-L					
83654914	CN 19 GU	Kapslingshus, universal	19 mm inklusive lock	75	110,8
83654920	CN 22 GU	Kapslingshus, universal	22 mm inklusive lock	75	110,8
83654926	CN 26 GU	Kapslingshus, universal	26 mm inklusive lock	75	110,8
83654910	CN-DU	Kapslingslock, universal	-	-	-
Konturformad kapsling CN...GK					
83654916	CN 19 GK	Kapslingshus, konturformat	19 mm inklusive lock	75	110,8
83654922	CN 22 GK	Kapslingshus, konturformat	22 mm inklusive lock	75	110,8
83654928	CN 26 GK	Kapslingshus, konturformat	26 mm inklusive lock	75	110,8
83654918	CN 19 GK-L	Kapslingshus, konturformat med ventilationsslitsar	19 mm inklusive lock	75	110,8
83654924	CN 22 GK-L	Kapslingshus, konturformat med ventilationsslitsar	22 mm inklusive lock	75	110,8
83654930	CN 26 GK-L	Kapslingshus, konturformat med ventilationsslitsar	26 mm inklusive lock	75	110,8
83654912	CN-DK	Kapslingslock, konturformat	-	-	-

CombiNorm Compact - Kortkapsling för DIN-skena & vägg

