
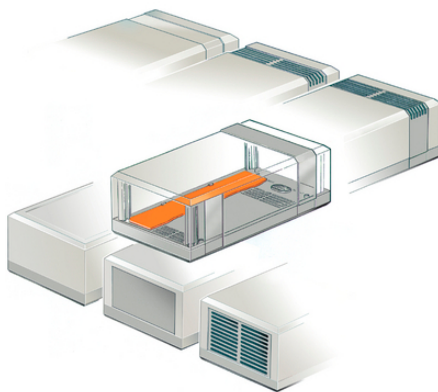


Elegant - Liten bords-, hand- och väggkapsling

Elegant design

Liten bords-, hand- och väggkapsling med skyddsklass IP40. Stort urval av olika utföranden, idealisk för många användningsområden. Beställ direkt i vår webshop!

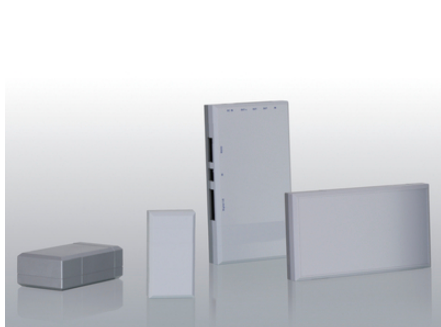

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Halogenfri



Låg vikt

Fördelar

Stort urval av olika utföranden gör kapslingen idealisk för många användningsområden

Utföranden med/utan ventilation, designdekor, inskjutbara gavlar av plast eller aluminium och försänkt lock för membran/overlay

Kapslingen är uppbyggd av 2 st halvor som skruvas ihop från undersidan

Snäpplås till locket som tillbehör

Skyddsklass IP40 (högre på förfrågan)

Användningsområden

Lämplig för elektronikkomponenter inomhus

Handkapsling

Väggkapsling

Bordskapsling

Produktegenskaper

Fästpunkter för kretskort/montageplatta både i lock och botten

Utslagbara nyckelhål för väggmontage på vissa modeller

Stort utbud av tillbehör

Leveransomfattning

Lock, botten och skruvar

Till version med inskjutbara gavlar medföljer plastgavel

Tekniska data

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Elegant - Liten bords-, hand- och väggkapsling

Färg:	Underdel: Agatgrå liknande RAL 7038 Överdel: Ljusgrå liknande RAL 7035
Material:	Stötresistent polystyrenplast
Skyddsklass:	IP40, högre på förfrågan
Yta:	Lock texturerat, släta sidor

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Elegant - Liten bords-, hand- och väggkapsling

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Kapsling med slätt lock				
83653896	EG 1030	54	100	30
83653898	EG 1040	54	100	40
83653925	EG 1230	67	125	30
83653930	EG 1240	67	125	40
83653937	EG 1250	67	125	50
83653945	EG 1530	82	150	30
83653950	EG 1545	82	150	45
83653958	EG 1560	82	150	60
83653900	EG 2030	112	200	30
83653904	EG 2050	112	200	50
83653914	EG 2070	112	200	70
Med membranlock				
83653840	EG 1230 F	54	125	31
83653842	EG 1240 F	54	125	41
83563844	EG 1250 F	54	125	51
83653846	EG 1530 F	82	150	31
83653848	EG 1545 F	82	150	46
83653850	EG 1560 F	82	150	61
83653862	EG 2030 F	112	200	31
83653853	EG 2050 F	112	200	51
83653855	EG 2070 F	112	200	71
Med ventilationsslitsar				
83653897	EG 1030 L	54	100	30
83653899	EG 1040 L	54	100	40
83653926	EG 1230 L	67	125	30
83653938	EG 1250 L	67	125	50
83653931	EG 1240 L	67	125	40
83653946	EG 1530 L	82	150	30
83653951	EG 1545 L	82	150	45
83653959	EG 1560 L	82	150	60
83653902	EG 2030 L	112	200	30
83653906	EG 2050 L	112	200	50
83653916	EG 2070 L	112	200	70
Med membranlock och inskjutbara plastgavlar				

Elegant - Liten bords-, hand- och väggkapsling

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83653934	EG 1240 FK	67	125	40
83653941	EG 1250 FK	67	125	50
83653954	EG 1545 FK	82	150	45
83653962	EG 1560 FK	82	150	60
83653910	EG 2050 FK	112	200	50
83653920	EG 2070 FK	112	200	70