


Futura / Portas / Bopult - Låg pulpetkapsling

Utmärkt ergonomisk design

Låga kontroll- och tangentbordskapslingar med elegant och lutande ergonomisk design i många olika modeller och storlekar. Beställ direkt i vår webshop!

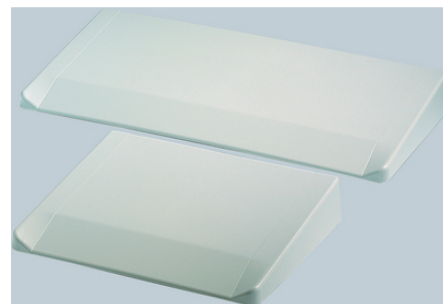

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Låg vikt

Fördelar

Låga kontroll- och tangentbordskapslingar med elegant och lutande ergonomisk design

Flertalet av modellerna ha försänkt yta för skyddad montage av membrantangentbord/overlay

På flera av modellerna kan man montera överdelen på två olika sätt: lutande eller rakt

Många olika modeller och storlekar

Skyddsklass IP40 (T 899 håller IP 54), högre på förfrågan

Användningsområden

Kontroll- och tangentbordskapsling

Pulpetkapsling

Handkapsling

Bordskapsling

Displaykapsling

Leveransomfattning

4 st gummifötter följer alltid med kapslingarna

Till modeller med inskjutbar gavel så ligger denna bipackad

Tekniska data

Brandspridningsklass:

UL94-HB/1,6 mm

Färg:

Ljusgrå liknande RAL 7035 (förutom T 900 som är svart)

Material:

ABS-plast

Skyddsklass:

IP40 (T 899 håller IP 54). Högre skyddsklasser på förfrågan

Futura / Portas / Bopult - Låg pulpetkapsling

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Futura / Portas / Bopult - Låg pulpetkapsling

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	H (mm)	D (mm)
Futura - Med försänkt yta för membran					
83653516	T 888 F	Med knappsatsyta 253 x 175, 1 mm djup	275	48	195
83653585	T 889 F	Med knappsatsyta 150 x 110, 1 mm djup	132	45	170
83653579	T 898	Med delad knappsatsyta 117 x 129, 1 mm djup	151	48	195
83653577	T 898 F	Med knappsatsyta 129 x 175, 1 mm djup	151	48	195
83653581	T 899	Med delad knappsatsyta 100 x 80, 0,5 mm djup	125	31	150
Futura - Med gavel i aluminium och försänkt yta för membran					
83653580	T 898 RO	Med delad knappsatsyta och bakre aluminiumplåt 1 mm	151	48	195
83653578	T 898 F-RO	Med knappsatsyta och bakre aluminiumplåt 1 mm	151	48	195
Futura - Med ingjutet handstöd och stålboten					
83653571	T 890	Med ingjutet handstöd, svängda sidosektioner	300	48,5	225
83653572	T 893	Med ingjutet handstöd, svängda sidosektioner	500	48,5	225
Portas - Med utvikbar displaysektion					
83653582	T 900	Med utvikbar displaysektion, steglös justering ABS, färg svart, liknande RAL 9005	280	33	245
Bopult - Med försänkt yta för membran					
83652575	BP 810	Pulpetkapsling, ABS, liknande RAL 7035, skyddsklas IP 40	106	54,3	176

Futura / Portas / Bopult - Låg pulpetkapsling

