



Ultrasmas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

Moduluppbyggt kapslingssystem för vägg- och bordsmontage. Anpassa enkelt storlek efter dina behov med utbyggnadssatser. Beställ direkt i vår webshop!

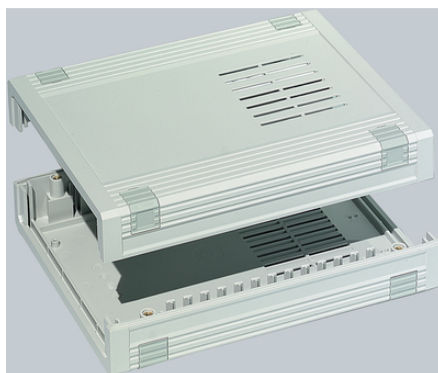

Låg vikt

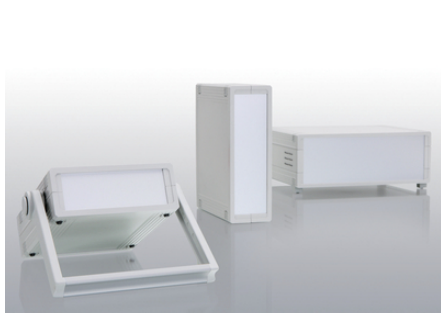

Halogenfri

Fördelar

Med Ultrasmas kan du enkelt anpassa storlek efter dina behov med utbyggnadssatser
 Kan användas både vertikalt och horisontellt
 Kan användas som 19"-kapsling
 Finns med ventilationsslitsar
 Täcklock döljer alla skruvar

Produktegenskaper

Uppbyggd av två halvor i ABS-plast samt front/ryggpaneler i aluminium eller plast
 Finns med två djupmått, 199 mm och 259 mm
 Många olika storlekar, höjden kan alltid byggas ut med utbyggnadssatser
 Montagenockar för Europakort, kretskort och montageplatta i underdelen
 Skyddsklass upp till IP40

Leveransomfattning

Underdel, överdel, skruvar, täcklock och gummifötter

Tekniska data

Brandspridningsklass:	UL94-HB/1,6 mm
Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035, fötter och täcklock agatgrå liknande RAL 7038
Material:	Kapsling i ABS-plast
Skyddsklass:	IP20 (L=ventilation) IP40 (täckt)
Slaghållfasthet:	Enligt DIN 53453 9 kJ/m ²
Yta:	Eroderingstexturerad
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A 74 °C

Senaste uppdatering (24.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ultras 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

L = har formpassade ventilationsslitsar i övre och nedre halvorna. * Kapslingens bredd kan utökas med hjälp av AB... utbyggnadssatser med $n \times 9$ TE.

Ultramas 19 UM 3..., UM 5... och UM 6...

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	HE (mm)	TE (mm)
Ultramas 19 UM 3...						
83651600	UM 32009	62,2	157,5	199	3	9
83651601	UM 32009 L	62,2	157,5	199	3	9
83651605	UM 32609	62,2	157,5	259	3	9
83651606	UM 32609 L	62,2	157,5	259	3	9
Ultramas 19 UM 5...						
83651623	UM 52011	72,4	224,2	199	4,5	11
83651624	UM 52011 L	72,4	224,2	199	4,5	11
Ultramas 19 UM 6...						
83651610	UM 62009	62,2	290,9	199	6	9
83651611	UM 62009 L	62,2	290,9	199	6	9
83651615	UM 62609	62,2	290,9	259	6	9
83651616	UM 62609 L	62,2	290,9	259	6	9

Senaste uppdatering (24.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16