


Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design

Modern stilren design och hög skyddsklass

Kapsling som lämpar sig väl för elektronikkomponenter i tuff miljö. Stort urval av olika storlekar och modeller. Beställ direkt i vår webshop!

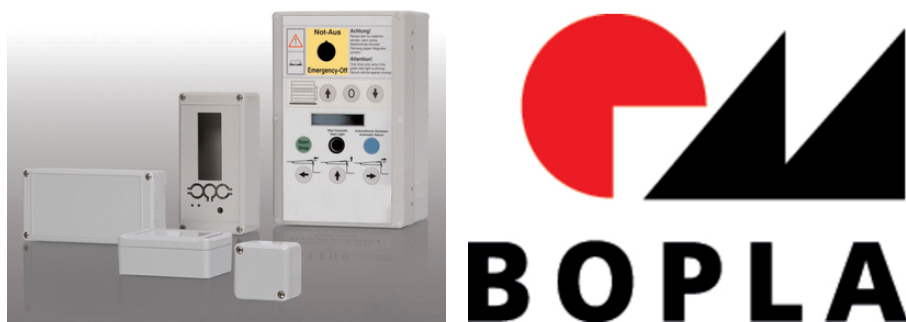

-  Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp
-  Livsmedelsindustrin
-  Maskin- och anläggningkonstruktion
-  Låg vikt
-  Robust
-  UV-beständig
-  Vattentät

Fördelar

Stort urval av olika storlekar & modeller gör det enklare att hitta en passande kapsling
Stilren design med fasade kanter och extra många fästmöjligheter för kretskort/montageplatta
Har oftast montageklackar både i lock och botten
Version "F" med skyddande kant på locket för säkert montage av membrantangentbord/overlay
Snabbgående locksruvar i rostfritt stål (V2A)

Användningsområden

Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
Kopplingslåda i industrimiljö
Handkapsling
Bordskapsling
Väggkapsling

Senaste uppdatering (26.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Euomas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design

Produktegenskaper

Tillverkad i slagtålig Polykarbonat eller ekonomiskt ABS-plast
Skyddsklass IP65 (högre på förfrågan)
Avfasade montageklackar i botten som även klarar rektangulära kretskort
I "LP" versionen kan kretskort skjutas ned i kapslingen
Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg

Design/Utförande

Vissa storlekar är anpassade för Europakort
Vissa plintar (Wieland KL 16) kan monteras direkt i botten
För utomhusbruk använd version i Polykarbonat
Montageplatta, gångjärn, täcklock och väggfäste som tillbehör

Leveransomfattning

Kapsling med packning och självgängande rostfria lockskrivar (V2A)

Tekniska data

Brandspridningsklass:	ABS-plast UL 94 HB Polykarbonatplast UL 94 V2 (UL 94 V0 på förfrågan)
Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035, andra färger på förfrågan
Material:	Kapsling i ABS-plast eller Polykarbonatplast Skrivar i rostfritt stål
Skyddsklass:	IP65 (Högre på förfrågan)
Packning:	Neopren CR (-30°C till +90°C)
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A; ABS 74°C och Polykarbonat 135°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

F = lock med skyddande kant för tex overlay. LP = spår med möjlighet att skjuta ned kretskort i.

Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Polykarbonat. F=skyddande kant på locket för overlay. LP=spår med möjlighet att skjuta ned kretskort				
83656110	EM 205	50	52	37
83656111	EM 205 F	50	52	37
83656114	EM 206	50	65	37
83656115	EM 206 F	50	65	37
83656118	EM 207 LP	60	82	57
83656119	EM 207 F-LP	60	82	57
83656122	EM 208	64	98	38
83656123	EM 208 F	64	98	38
83656126	EM 210	80	82	57
83656127	EM 210 F	80	82	57
83656130	EM 212	100	100	57
83656131	EM 212 F	100	100	57
83656134	EM 214 LP	120	200	57
83656135	EM 214 F-LP	120	200	57
83656138	EM 215	80	120	57
83656139	EM 215 F	80	120	57
83656142	EM 217	120	122	57
83656143	EM 217 F	120	122	57
83656146	EM 218 LP	150	150	57
83656147	EM 218 F-LP	150	150	57
83656150	EM 220	80	160	57
83656151	EM 220 F	80	160	57
83656154	EM 221	120	200	77
83656155	EM 221 F	120	200	77
83656158	EM 223	150	200	77
83656159	EM 223 F	150	200	77
83656162	EM 224 LP	80	240	60
83656163	EM 224 F-LP	80	240	60
83656166	EM 225	80	82	87
83656167	EM 225 F	80	82	87
83656170	EM 227	120	122	87
83656171	EM 227 F	120	122	87
83656174	EM 231	80	160	87
83656175	EM 231 F	80	160	87

Senaste uppdatering (26.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83656178	EM 236 LP	80	240	80
83656179	EM 236 F-LP	80	240	80
83656182	EM 237	120	200	92
83656183	EM 237 F	120	200	92
83656186	EM 238	120	160	92
83656187	EM 238 F	120	160	92
83656188	EM 239	160	250	57
83656189	EM 239 F	160	250	57
83656190	EM 240	160	250	92
83656191	EM 240 F	160	250	92
83656194	EM 241	160	250	122
83656195	EM 241 F	160	250	122
83656196	EM 242	120	250	102
83656197	EM 242 F	120	250	102
83656198	EM 247 LP	160	300	120
83656199	EM 247 F-LP	160	300	120
ABS. F=skyddande kant på locket för overlay. LP=spår med möjlighet att skjuta ned kretskort				
83656210	ET 205	50	52	37
83656211	ET 205 F	50	52	37
83656214	ET 206	50	65	37
83656215	ET 206 F	50	65	37
83656218	ET 207 LP	60	82	57
83656219	ET 207 F-LP	60	82	57
83656222	ET 208	64	98	38
83656223	ET 208 F	64	98	38
83656226	ET 210	80	82	57
83656227	ET 210 F	80	82	57
83656230	ET 212	100	100	57
83656231	ET 212 F	100	100	57
83656232	ET 213	120	122	37
83656233	ET 213 F	120	122	37
83656234	ET 214 LP	120	200	57
83656235	ET 214 F-LP	120	200	57
83656238	ET 215	80	120	57
83656239	ET 215 F	80	120	57

Senaste uppdatering (26.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83656242	ET 217	120	122	57
83656243	ET 217 F	120	122	57
83656246	ET 218 LP	150	150	57
83656247	ET 218 F-LP	150	150	57
83656250	ET 220	80	160	57
83656251	ET 220 F	80	160	57
83656254	ET 221	120	200	77
83656255	ET 221 F	120	200	77
83656258	ET 223	150	200	77
83656259	ET 223 F	150	200	77
83656262	ET 224 LP	80	240	60
83656263	ET 224 F-LP	80	240	60
83656266	ET 225	80	82	87
83656267	ET 225 F	80	82	87
83656270	ET 227	120	122	87
83656271	ET 227 F	120	122	87
83656268	ET 229	80	160	37
83656269	ET 229 F	80	160	37
83656274	ET 231	80	160	87
83656275	ET 231 F	80	160	87
83656276	ET 232	150	200	37
83656277	ET 232 F	150	200	37
83656280	ET 233	160	250	37
83656281	ET 233 F	160	250	37
83656278	ET 236 LP	80	240	80
83656279	ET 236 F-LP	80	240	80
83656282	ET 237	120	200	92
83656283	ET 237 F	120	200	92
83656286	ET 238	120	160	92
83656287	ET 238 F	120	160	92
83656288	ET 239	160	250	57
83656289	ET 239 F	160	250	57
83656290	ET 240	160	250	92
83656291	ET 240 F	160	250	92
83656294	ET 241	160	250	122

Senaste uppdatering (26.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

Euromas II i PC eller ABS - Halogenfri med modern design

Art nr	Benämning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83656295	ET 241 F	160	250	122
83656296	ET 242	120	250	102
83656297	ET 242 F	120	250	102
83656298	ET 247 LP	160	300	120
83656299	ET 247 F-LP	160	300	120

Senaste uppdatering (26.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16