

EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvsåp, fristående eller för ihopbyggnad

Hög flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagålighets IK10


Vår mest flexibla serie golvsåp, alla sidor är avtagbara. Finns med enkel- eller dubbeldörr i många storlekar, helt tillverkad i rostfritt stål 1.4307 (AISI 304L).

Info

Hög finish och mycket stabil dörr utan vassa kanter

Flera såp kan enkelt monteras ihop

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

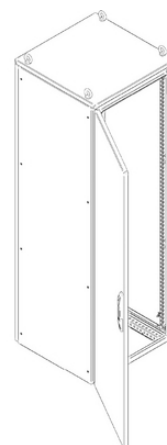

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

Vattentät

Fördelar

Marknadens kanske bästa flexibla golvskåp, perfekt där kvalitet, hygien och hög skyddsklass efterfrågas
Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
Högsta skyddsklass IP66/IP69
Högsta slagålgghet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-EMP-2-22

Design/Utförande

Skåpsram med en eller två dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
Vändbar transparent dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
Även IP69 på skåp med dubbeldörr med eller utan mittstolpe
Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

Finns även i version med transparent dörr: EML
Silikonpackning med stort temperaturområde (-50 °C till +120 °C) vid förfrågan
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Polyamid Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagålgghet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvsåp, fristående eller för
ihopbyggad

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvsåp EMP "EGO" med 1 dörr och bipackad montageplåt						
83676001	EMP6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	600	1800	500	500 x 1 700	1
83676005	EMP6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	600	2000	500	500 x 1 900	1
83676007	EMP8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	1800	500	700 x 1 700	1
83676008	EMP8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	1800	600	700 x 1 700	1
83676009	EMP8018080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	1800	800	700 x 1 700	1
83676011	EMP8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	2000	500	700 x 1 900	1
83676012	EMP8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	2000	500	700 x 1 900	1
83676013	EMP8020080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	800	2000	600	700 x 1 900	1
Rostfritt golvsåp EMP "EGO" med 2 dörrar (utan mittstolpe) och bipackad montageplåt						
83676018	EMP12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1200	1800	500	1 105 x 1 700	2
83676019	EMP12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1200	2000	600	1 105 x 1 900	2
Rostfritt golvsåp EMP "EGO" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe) och bipackad montageplåt						
83676028	EMP16018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	1800	500	1 500 x 1 700	2
83676030	EMP16018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	1800	600	1 500 x 1 700	2
83676032	EMP16018080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	1800	800	1 500 x 1 700	2

EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp, fristående eller för
ihopbyggnad

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
83676034	EMP16020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	2000	500	1 500 x 1 900	2
83676036	EMP16020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	2000	600	1 500 x 1 900	2
83676038	EMP16020080 ROSTFRITT GOLVSKÅP "EGO"	1600	2000	800	1 500 x 1 900	2

EMP - "EGO" Flexibla rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

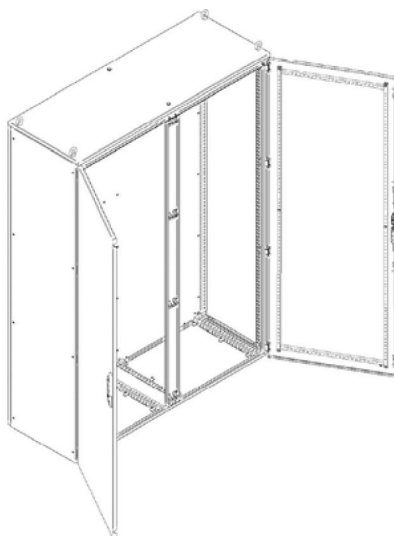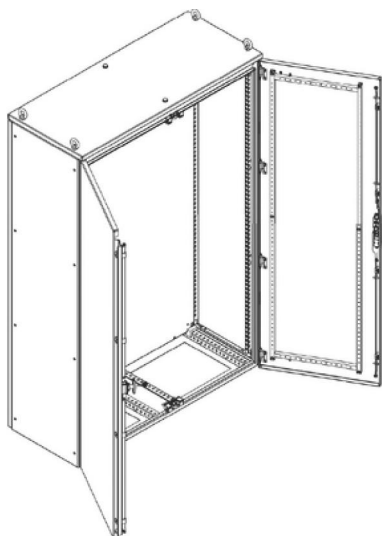

MPGAMMA
STEEL FACTOR