

SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående eller för ihopbyggnad

Bra flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagåtlighet IK10


Golvskåp med bakstycke och tak bockat av en plåt för släta ytor och lägre kostnad. Helt i rostfritt stål, många storlekar. Transparent enkel- eller dubbeldörr.

Info

Hög finish och mycket stabil transparent dörr av LEXAN och rostfritt stål

Flera skåp kan enkelt monteras ihop

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

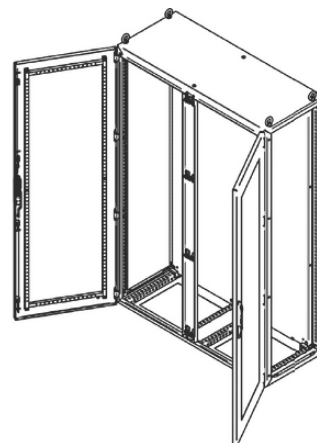

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (08.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående eller för ihopbyggnad

Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
Högsta skyddsklass IP66/IP69
Högsta slagtålighet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-SLD-2-22

Design/Utförande

Skåpsram med en eller två transparenta dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
Vändbar transparent dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
Även IP69 på skåp med dubbeldörr (bredd 1 200 mm) med eller utan mittstolpe
Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

Finns även i version med solid dörr: SPD
Silikonpackning med stort temperaturområde (-50 °C till +120 °C) vid förfrågan
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Dörr: Transparent LEXAN (polykarbonat) och rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Polyamid Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

**SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående
eller för ihopbyggnad****Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående eller för ihopbyggnad

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvskåp SLD "SPEED" med 1 transparent dörr och bipackad montageplåt						
83674500	SLD6018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	1800	400	500 x 1 700	1
83674501	SLD6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	1800	500	500 x 1 700	1
83674502	SLD6018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	1800	600	500 x 1 700	1
83674503	SLD6020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	2000	500	500 x 1 900	1
83674504	SLD6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	2000	600	500 x 1 900	1
83674505	SLD8018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	1800	400	700 x 1 700	1
83674506	SLD8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	1800	500	700 x 1 700	1
83674507	SLD8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	1800	600	700 x 1 700	1
83674508	SLD8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	2000	500	700 x 1 900	1
83674509	SLD8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	2000	600	700 x 1 900	1
83674510	SLD10018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	1800	500	900 x 1 700	1
83674511	SLD10018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	1800	600	900 x 1 700	1
83674512	SLD10020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	2000	500	900 x 1 900	1
83674513	SLD10020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	2000	600	900 x 1 900	1

SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående eller för ihopbyggnad

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvskåp SLD "SPEED" med 2 transparenta dörrar (utan mittstolpe) och bipackad montageplåt						
83674520	SLD12018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	400	1 100 x 1 700	2
83674522	SLD12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	500	1 100 x 1 700	2
83674524	SLD12018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	600	1 100 x 1 700	2
83674526	SLD12020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	2000	500	1 100 x 1 900	2
83674528	SLD12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	2000	600	1 100 x 1 900	2

**SLD - "SPEED" Rostfria golvskåp med transparent dörr, fristående
eller för ihopbyggnad**

**MPGAMMA**

STEEL FACTOR
