

SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

Bra flexibilitet med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagåtlighet IK10


Golvskåp med bakstycke och tak bockat av en plåt som ger helt släta ytor och lägre kostnad. Enkel- eller dubbeldörr i många storlekar, helt i rostfritt stål.

Info

Hög finish och mycket stabil dörr utan vassa kanter

Flera skåp kan enkelt monteras ihop

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

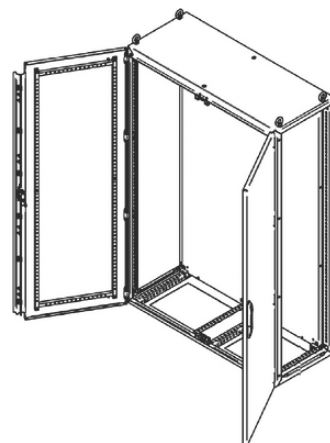

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad



Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida
Högsta skyddsklass IP66/IP69
Högsta slagtålighet IK10
Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Montageplåt kan monteras både framifrån och skjutas in från sidan
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Dörren har vikta kanter på långsidorna för ökad stabilitet
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-SPD-2-22

Design/Utförande

Skåpsram med en eller två dörrar, bakstycke, tak med lyftöglor och montageplåt
Vändbar dörr som kan öppnas max 120 grader och har en PU-packning
Även IP69 på skåp med dubbeldörr (bredd 1 200 mm) med eller utan mittstolpe
Sidogavlar och sockel beställs separat

Övrigt

Finns även i version med transparent dörr: SLD
Silikonpackning med stort temperaturområde (-50 °C till +120 °C) vid förfrågan
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Handtag: Polyamid Montageplåt: Galvat stål 2,5 mm Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.


SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för
ihopbyggnad

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvskåp SPD "SPEED" med 1 dörr och bipackad montageplåt						
83674000	SPD6018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	1800	400	500 x 1 700	1
83674001	SPD6018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	1800	500	500 x 1 700	1
83674002	SPD6018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	1800	600	500 x 1 700	1
83674003	SPD6020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	2000	500	500 x 1 900	1
83674004	SPD6020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	600	2000	600	500 x 1 900	1
83674005	SPD8018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	1800	400	700 x 1 700	1
83674006	SPD8018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	1800	500	700 x 1 700	1
83674007	SPD8018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	1800	600	700 x 1 700	1
83674008	SPD8020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	2000	500	700 x 1 900	1
83674009	SPD8020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	800	2000	600	700 x 1 900	1
83674010	SPD10018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	1800	500	900 x 1 700	1
83674011	SPD10018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	1800	600	900 x 1 700	1
83674012	SPD10020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	2000	500	900 x 1 900	1
83674013	SPD10020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1000	2000	600	900 x 1 900	1

**SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för
ihopbyggnad**

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal dörrar
Rostfritt golvskåp SPD "SPEED" med 2 dörrar (utan mittstolpe) och bipackad montageplåt						
83674020	SPD12018040 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	400	1 100 x 1 700	2
83674022	SPD12018050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	500	1 100 x 1 700	2
83674024	SPD12018060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	600	1 100 x 1 700	2
83674026	SPD12020050 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	2000	500	1 100 x 1 900	2
83674028	SPD12020060 ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	2000	600	1 100 x 1 900	2
Rostfritt golvskåp SPD "SPEED" med 2 dörrar (med löstagbar mittstolpe) och bipackad montageplåt						
83674030	SPD12018040CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	400	1 100 x 1 700	2
83674032	SPD12018050CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	500	1 100 x 1 700	2
83674034	SPD12018060CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	1800	600	1 100 x 1 700	2
83674036	SPD12020050CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	2000	500	1 100 x 1 900	2
83674038	SPD12020060CM ROSTFRITT GOLVSKÅP "SPEED"	1200	2000	600	1 100 x 1 900	2

SPD - "SPEED" Rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad

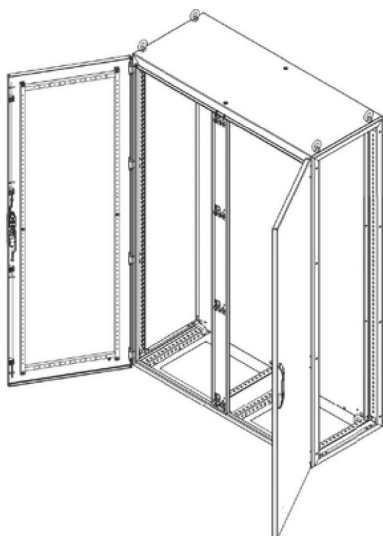

MPGAMMA
STEEL FACTOR