


CDN - Rostfria kopplingslådor

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagåtlighet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus där en mindre låda/kapsling krävs. Fästpunkter för DIN-skena eller montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Modern design med dolda gångjärn och diskreta lockskravar
Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)

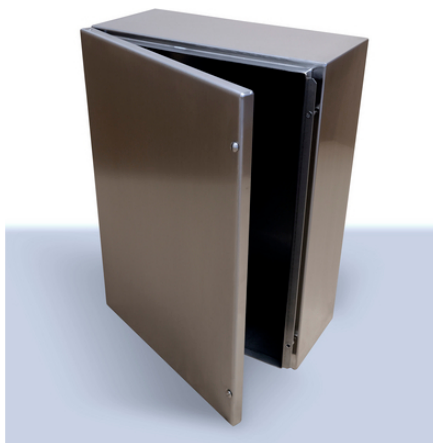

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CDN - Rostfria kopplingslådor



Vattentät

Fördelar

Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
 Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
 Högsta skyddsklass IP66/IP69
 Högsta slagtålighet IK10

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
 Livsmedels- och dryckesindustri
 Kemisk och petrokemisk industri
 Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet
 Yta fin satin, "medium Scotch Brite"

Design/Utförande

Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
 Fästpunkter i lådans underdel (M5) och jordpunkt i lock (M5)
 Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M5
 Montageplåt i galvat stål finns som tillbehör

Övrigt

Komplettera med rostfria väggfästet CASDN013 och montageplåt
 Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
 Andra storlekar vid förfrågan
 Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Låda: Rostfritt stål AISI 304L Skravar: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) Montageplåt: Galvat stål (tillbehör) Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L
Skyddsklass:	IP66 IP69 NEMA typ 1, 4, 4X, 15
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	Låda: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CDN - Rostfria kopplingslådor

Prisinformation.

* Till dessa behövs dubbla satser väggfästen

CDN - Rostfria kopplingslådor

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal fästpunkter	Antal gångjärn
83671900	CDN202012	200	200	120	-	2	2
83671901	CDN203012	200	300	120	-	2	2
83671902	CDN204012	200	400	120	-	2	2
83671903	CDN252512	250	250	120	-	4	2
83671904	CDN253012	250	300	120	-	4	2
83671905	CDN254012	250	400	120	-	4	2
83671906	CDN303015	300	300	150	-	4	2
83671907	CDN304015	300	400	150	-	4	2
83671030	-	-	-	-	-	-	-
Montageplåt till kopplingslåda CDN							
83671908	PCDN2020	-	-	-	170 x 175	-	-
83671909	PCDN2030	-	-	-	170 x 275	-	-
83671910	PCDN2040	-	-	-	170 x 375	-	-
83671911	PCDN2525	-	-	-	220 x 225	-	-
83671912	PCDN2530	-	-	-	220 x 275	-	-
83671913	PCDN2540	-	-	-	220 x 375	-	-
83671914	PCDN3030	-	-	-	270 x 275	-	-
83671915	PCDN3040	-	-	-	270 x 375	-	-

CDN - Rostfria kopplingslådor



MPGAMMA
STEEL FACTOR