

SPN - Rostfria tryckknappslådor

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slaghållfasthet IK10

Hålltagna för 22,5 mm knappar. Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus där en robust och stilren tryckknappslåda krävs. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Modern design med rena raka linjer och diskreta lockskravar
 Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
 Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)



Vattentät



Robust



Korrosionsbeständig



God kemisk resistens



Olja & Gas



Maskin- och anläggningkonstruktion



Livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SPN - Rostfria tryckknappslådor



Lämplig för användning utomhus

Fördelar

Håltagen med vridskydd för vanliga 22,5 mm tryckknappar
Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
Högsta slaghållfasthet IK10

Användningsområden

Publika miljöer där robusthet och estetik efterfrågas
Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Modern design med rena raka linjer och ett lock som sitter nära underdelen
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

Hög finish med släta fina ytor och diskreta oförlojbara M4-lockskruvar
DIN-skena eller montageplåt kan enkelt monteras
Fästpunkter i lådans underdel (M5) och jordpunkt i lock (M5)
Förberedd för väggmontage med invändiga M5-honor på baksidan

Övrigt

Komplettera med rostfria väggfästet CASDN013 och montageplåt
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra storlekar vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Låda: Rostfritt stål AISI 304L Skruvar: Rostfritt stål AISI 304L Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) Montageplåt: Galvat stål (tillbehör) Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L
Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slaghållfasthet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Senaste uppdatering (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SPN - Rostfria tryckknappslådor

Prisinformation.

SPN - Rostfria tryckknappslådor

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal hål	Antal lockskravar	Antal fästpunkter
Rostfria tryckknappslådor SPN								
83671500	SPN997	90	90	75	-	1	4	2
83671501	SPN10109	100	100	90	-	1	4	2
83671502	SPN10169	100	160	90	-	2	4	2
83671503	SPN10229	100	220	90	-	3	4	2
83671504	SPN151612	150	160	120	-	4	4	2
83671506	SPN152212	150	220	120	-	6	4	2
Väggfäste till kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN, sats = 2 st								
83671030	CASDN013	-	-	-	-	-	-	-
Montageplåtar till kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN								
83671802	PDFN1016	-	-	-	70 x 135	-	-	-
83671803	PDFN1022	-	-	-	70 x 195	-	-	-
83671804	PDFN1516	-	-	-	120 x 135	-	-	-
83671806	PDFN1522	-	-	-	120 x 195	-	-	-
83671807	PDFN1528	-	-	-	120 x 255	-	-	-
83671808	PDFN2022	-	-	-	170 x 195	-	-	-
83671809	PDFN2028	-	-	-	170 x 255	-	-	-
83671810	PDFN2528	-	-	-	220 x 255	-	-	-
83671811	PDFN2534	-	-	-	220 x 315	-	-	-
83671812	PDFN3034	-	-	-	270 x 315	-	-	-
83671813	PDFN3040	-	-	-	270 x 375	-	-	-
83671814	PDFN4040	-	-	-	370 x 375	-	-	-

Senaste uppdatering (23.06.2019)


©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SPN - Rostfria tryckknappslådor

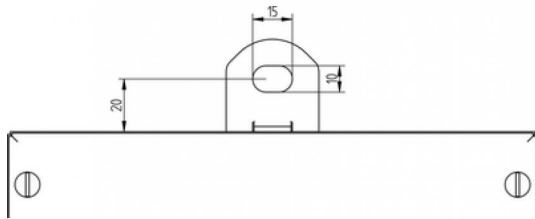

MPGAMMA
STEEL FACTOR