

CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign

Hygiendesign med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagåtlighet IK10



Väggskåp i rostfritt stål, framtagna för att möta de högsta kraven på hygienisk design med enkel tvättbarhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Info

Taket lutar 30° och även dörren har lutande sidor

Lås med hygiendesign

Ytbehandlad för en extremt slät yta $RA < 0,3\mu m$ för att bakterier inte ska kunna "gömma" sig vid tvätt

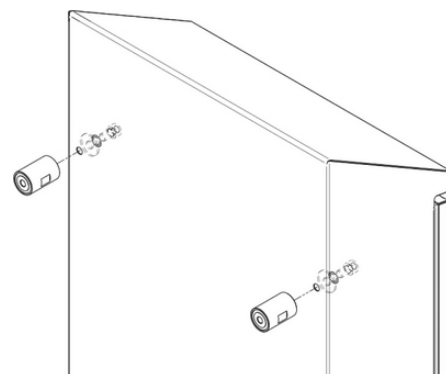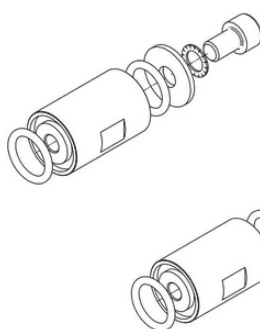

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign



Vattentät

Fördelar

Hygiendesign som möter de tuffaste kraven för enkel tvättbarhet
Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
Högsta slagtålighet IK10

Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Livsmedels- och dryckesindustri
Kemisk och petrokemisk industri
Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

Dörren har sluttande kanter för enklare tvätt
Ytbehandlad för en extremt slät yta $RA < 0,3\mu m$ för att bakterier inte ska kunna "gömma" sig vid tvätt
Packningen sitter skyddad och behöver inte demonteras för att tvättas
Möjlighet till 100 mm extra höjd för montageplåt under det lutande taket

Design/Utförande

Vänsterhängd dörr som kan öppnas 120 grader (vändbar)
Fästpunkter i skåpets underdel (M8) och jordpunkter i dörr och sidor (M8)
Utan insatser eller hål på baksidan
Montageplåt i galvat stål medföljer

Övrigt

Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
Köp endast till rostfria hygienväggfästet CACHD013 för ett komplett skåp
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
Andra storlekar vid förfrågan
Andra ytor vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Montageplåt: Galvat stål Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L
Skyddsklass:	IP66/IP69K NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slagtålighet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite", $RA < 0,3\mu m$ Montageplåt: Galvaniserad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal lås	Antal fästpunkter	Antal gångjärn
Rostfritt väggskåp CHD i hygiendesign med bipackad montageplåt								
83672200	CHD253021	250	300	210	190 x 266	1	4	2
83672202	CHD383821	380	380	210	320 x 346	1	4	2
83672204	CHD386021	380	600	210	320 x 566	2	4	2
83672206	CHD454521	450	450	210	390 x 416	2	4	2
83672208	CHD456021	450	600	210	390 x 566	2	4	2
83672210	CHD606021	600	600	210	540 x 566	2	4	2
83672212	CHD604525	600	450	250	566 x 390	2	4	2
83672214	CHD606025	600	600	250	540 x 566	2	4	2
83672216	CHD806030	800	600	300	740 x 566	2	6	3
83672218	CHD808030	800	800	300	740 x 766	2	6	3
83672220	CHD8010030	800	1000	300	740 x 966	2	6	3
83672222	CHD8012030	800	1200	300	740 x 1 166	2	6	3
Väggfäste i rostfritt stål till hygienskåp CHD, sats = 4 st								
83672230	CACHD013	-	-	-	-	-	-	-

CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign

