


## CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slaghållfasthet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus. Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

### Info

Hög finish och mycket stabil transparent dörr av Lexan  
Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används  
Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)

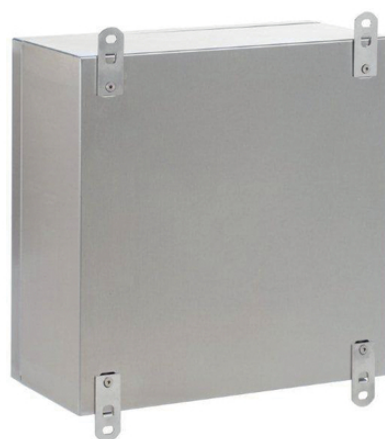

Vattentät



Robust



Korrosionsbeständig



God kemisk resistens



Olja & Gas



Maskin- och anläggningkonstruktion



Livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Senaste uppdatering (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr



Lämplig för användning utomhus

### Fördelar

Transparent dörr gör det möjligt att se display/skärm med mera som sitter skyddat i skåpet  
Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)  
Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69  
Högsta slaghållfasthet IK10

### Användningsområden

Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används  
Livsmedels- och dryckesindustri  
Kemisk och petrokemisk industri  
Läkemedelsindustri

### Produktegenskaper

Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet och en infälld transparent skiva av Lexan  
Förberedd för innerdörr eller normslits-kit  
Yta fin satin, "medium Scotch Brite"  
För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

### Design/Utförande

Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning  
Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)  
Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M6-honor på baksidan  
Montageplåt i galvat stål medföljer

### Övrigt

Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel  
Köp endast till rostfria väggfästet CACPNO13 för ett komplett skåp  
Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan  
Andra storlekar vid förfrågan  
Andra ytor vid förfrågan

### Tekniska data

Material:	Skåp: Rostfritt stål AISI 304L med transparent Lexan (polykarbonat) i dörr Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L Lås: Rostfritt stål AISI 304L Montageplåt: Galvat stål Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L
Skyddsklass:	IP66/IP67/IP69K (ej för skåp med två dörrar) NEMA typ 1, 4, 4X, 12
Slaghållfasthet:	IK10
Ytbehandling:	Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite" Montageplåt: Galvaniserad

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först

Senaste uppdatering (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr

efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr**

Art nr	Benämning	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Montageplåt (mm)	Antal lås	Antal fästpunkter	Antal gångjärn
83672502	CLN304521	300	450	210	240 x 416	2	4	2
83672503	CLN383021	380	300	210	346 x 240	1	4	2
83672504	CLN383821	380	380	210	320 x 346	1	4	2
83672505	CLN386021	380	600	210	320 x 566	2	4	2
83672506	CLN405021	400	500	210	340 x 466	2	4	2
83672507	CLN453021	450	300	210	410 x 266	1	4	2
83672508	CLN454521	450	450	210	390 x 416	2	4	2
83672509	CLN454525	450	450	250	390 x 416	2	4	2
83672510	CLN456021	450	600	210	390 x 566	2	4	2
83672511	CLN456025	450	600	250	390 x 566	2	4	2
83672512	CLN507025	500	700	250	440 x 666	2	4	2
83672513	CLN603821	600	380	210	566 x 320	1	4	2
83672514	CLN604525	600	450	250	566 x 390	2	4	2
83672515	CLN606021	600	600	210	540 x 566	2	4	2
83672516	CLN606025	600	600	250	540 x 566	2	4	2
83672517	CLN606030	600	600	300	540 x 566	2	4	2
83672518	CLN607521	600	750	210	540 x 716	2	4	2
83672519	CLN607525	600	750	250	540 x 716	2	4	2
83672520	CLN607530	600	750	300	240 x 266	2	4	2
83672521	CLN609030	600	900	300	240 x 266	2	4	3
83672522	CLN6012030	600	1200	300	240 x 266	2	6	3
83672523	CLN757530	750	750	300	240 x 266	2	4	3
83672524	CLN7510030	750	1000	300	240 x 266	2	6	3
83672525	CLN8012030	800	1200	300	240 x 266	2	6	3
83672526	CLN906030	900	600	300	240 x 266	2	6	3
Väggfäste i rostfritt stål till väggskåp CPN, sats = 4 st								
83672030	CACPN013	-	-	-	-	-	-	-

Senaste uppdatering (22.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr

