


TSH 35 - Ställbart universellt DIN-skeneffäste

Ställbar arm

Ställbart DIN-skeneffäste som passar kapslingar med höjd 70 till 160 mm. Skruvas fast från insidan av kapslingen. Beställ direkt i vår webshop!

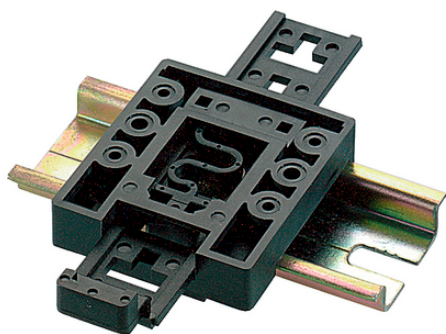

God kemisk resistens

Fördelar

Ställbart DIN-skeneffäste som passar kapslingar med höjd 70 till 160 mm
Enkel att förstå hur fästet ska användas när det är monterat på en kapsling
Fästet skruvas fast från insidan av kapslingen med bipackade skruvar
Armen på fästet kan ställas i olika längd så att en del alltid hamnar utanför kapslingen
På breda kapslingar kan två fästen behövas

Övrigt

Minsta väggjocklek är 2,5 mm för användning av de bipackade skruvarna
För riktigt tunga kapslingar finns ett fäste i metall TSH 35 AL

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TSH 35 - Ställbart universellt DIN-skenefäste

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)
83653996	TSH 35	Universellt ställbart DIN-skenefäste i svart plast	45