


LANmark-6 EVO Snap-in kontakt 10G

Uttaget är lämpligt för Fast Ethernet, Gigabit Ethernet och 10-GB-Ethernet. Det garanterar en optimerad förbindelse mellan alla de 8 ledarna i ett enda arbetssteg.

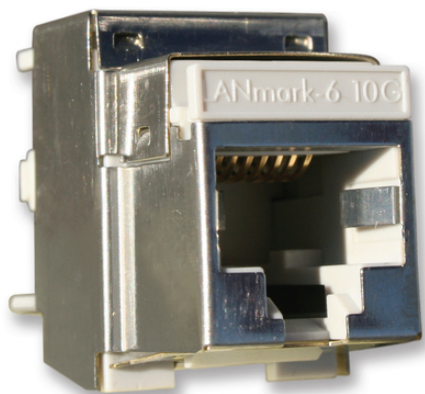

Produktegenskaper

Lämplig för AWG 22, 23 och 24

Färgkodad enligt EIA /TIA 568A och B

Snabb och optimerad anslutning av alla 8 ledarna

Lämplig för modular-komponenter

Alla tjänster i CAT.6 / Class E enligt EN 50173:2002 och ISO/IEC 11801:2002, såväl som 10 Gbit Ethernet enligt IEEE 802.3an utkast 1.11, stöds:

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

LANmark-6 EVO Snap-in kontakt 10G

Art nr	Benämning
62106	LANmark-6 EVO Snap-in kontakt 10G

Senaste uppdatering (22.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16