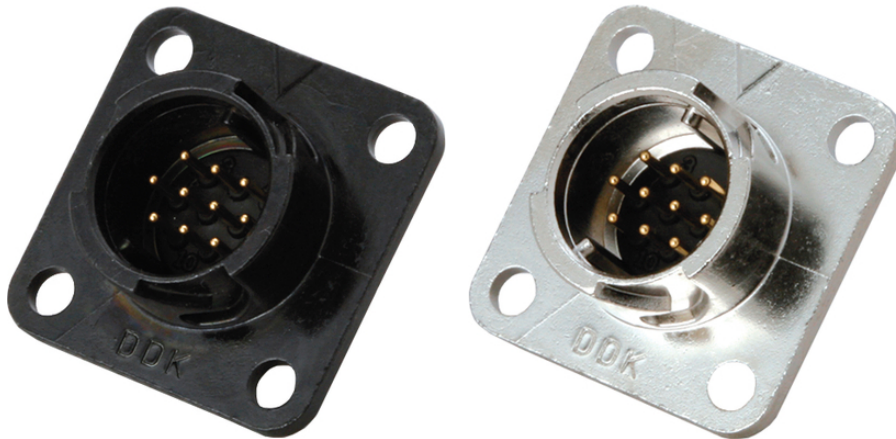


## CM10 Chassidon

Miniatyrkontaktidon med push/pull-låsning

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktidon med robust och tålig konstruktion för fältinstallationer. Push/pull-låsning. Beställ direkt i vår webshop!

 **Fujikura**  
EUROPE LTD

Robust



Utrymmeskrav



Mekanisk resistens



Maximalt skydd mot vibrationer



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Fördelar

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktidon för fältinstallationer

Enkelt att tillverka egna kablage i önskad längd

Donen matas med ett enkelt tryck och kopplas loss genom en vridning på låsmuttern

Robust och tålig konstruktion

### Användningsområden

Robotapplikationer

Maskinstyrning

Styr-, regler- och mätteknik

### Produktegenskaper

2- alternativt 10-poligt utförande

Jordstift kopplat till kontakthuset

Löd- alternativt crimpanslutning

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## CM10 Chassidon

### Tekniska data

Märkspänning:	200 V
Märkström:	3 A/kontakt
Kontaktmaterial:	Guldpläterad kopparlegering
Anslutningsmetod:	Chassidon: Lödanslutning Kabeldon: Löd- alternativt crimpanslutning
Provspänning:	1500 V (2-polig) 900 V (10-polig)
Skyddsklass:	IP67
Material packning:	Syntetiskt gummi
Material kontaktkåpa:	(D7) - Svartkromaterad zinkjutgods (D6) - Nickelpläterad zinkjutgods
Temperaturområde:	-25°C till +85°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**CM10 Chassidon**

Art nr	Modell	Version	Poltal	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ledararea (mm <sup>2</sup> )
Chassidon Svartkromaterade (D7)						
83417265	CM10-R2P-D(7)	Hane	2	200	3	0,14-0,5
83417264	CM10-R10P-D(7)	Hane	10	200	3	0,14-0,5
Chassidon Nickelpläterad (D6)						
83417279	CM10-R2P-(D6)	Hane	2	200	3	0,14-0,5
83417276	CM10-R10P-(D6)	Hane	10	200	3	0,14-0,5

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16