




EPIC® TB-H-D 40

För behändig och smidig kabeldragning i apparatskåp. Monteras i kåpor för chassimontage.

Standardinsatsen, som kan anslutas med H-D-stiftinsatser i kåpor, är lämplig för användning i kopplingsskåp och vid maskin- och anläggningstillverkning.

Info

För anslutning i apparatskåp

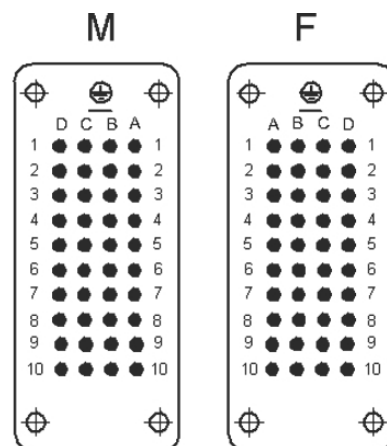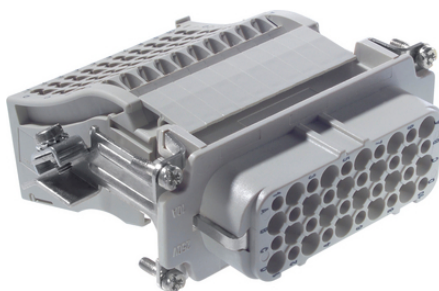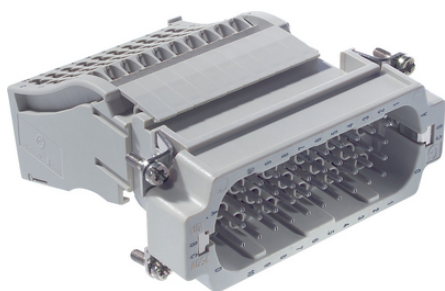

Fördelar

Den mångpoliga insatsserien H-D är lämplig för elskåp

Passar kabeldon med H-D insatser (hona)

Anslutningssida = "vänster" innebär att när terminaladaptorn monteras på vänstra väggen i styrskåpet så hamnar PE-anslutningen och anslutning nummer 1 uppåt.

Användningsområden

Anläggningsteknik

Tekniska data

Märkspänning (V):

IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

2.5 kV

Märkström:

IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Miljöklass:

3

Poltal:

Förtennt eller guldpläterad kopparlegering

Antal poler:

40 + PE

Anslutningsmetoder:

Skruvanslutning: 0,5 - 1,5 mm²

Temperaturområde:

-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

EPIC® TB-H-D 40

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® TB-H-D 40

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Fastsättning på sidan	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
40-stifts terminaladapter					
71304000	TB-H-D 40 SRE	hane	höger	1 - 40	1

EPIC® TB-H-D 40