


EPIC® H-B 24 AG-ZR

H-B kåpor enligt industristandard.

Info

Robusta metallkåpor H-B 24

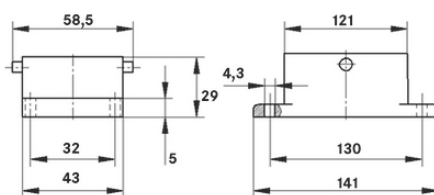

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Säkert montage med 4 skruvar

Gjutna mellanstöd för enkel montering av förskruvningen

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Produktegenskaper

Chassikåpa

Senaste uppdatering (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 AG-ZR

Låsbultar för centralbygel
Flatpackning inkluderad

Tekniska data

Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 24 AG-ZR

Art nr	Artikelbeskrivning	Förpackningsenhet
H-B chassikåpa med låsbultar för centralbygel		
70134000	H-B 24 AG-ZR	5

Senaste uppdatering (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16