


LED BA 15d, 1858 sockel

Runtomlysande (360°) för användning i signalljuspelare

Ljusstark LED med 360° ljusvinkel avsedd för användning i signalljus och pelarljus. Låg strömförbrukning och mycket lång brinntid. Beställ direkt i vår webshop!

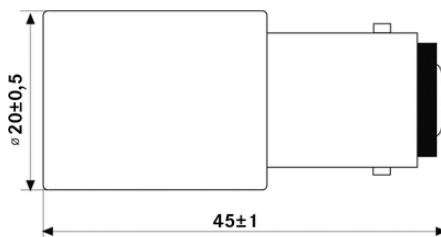

Fördelar

- Ljusstark LED, förhöjd tillförlitlighet
- Mycket lång brinntid
- Vibrationstålig & stötsäker
- Låg strömförbrukning
- Liten uppvärmning

Produktegenskaper

LED med 360° ljusvinkel avsedd för användning i signalljus och pelarljus
Består av nio extra ljusstarka LED-element och ett speciellt utformat linsystem

Övrigt

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

Mått:	T20x46 mm (T = tubular, rörformig)
Lysdiod:	9 st Superbright LED
Brinntid:	100 000 h
Socket:	BA 15d, ej polaritet

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

LED BA 15d, 1858 sockel

Art nr	Benämning	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83347710	18580350	Röd	24	15	9x350

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16