


## LED BA9s Mega StarLED 18620

T10x25 BA9s 3x3 m LED AC/DC med halv vågsläktare

Mega StarLED med tre extra ljusstarka "Superbright" intensivlysande LED-lampor med bred ljusvinkel och tydlig indikering. Beställ direkt i vår webshop!

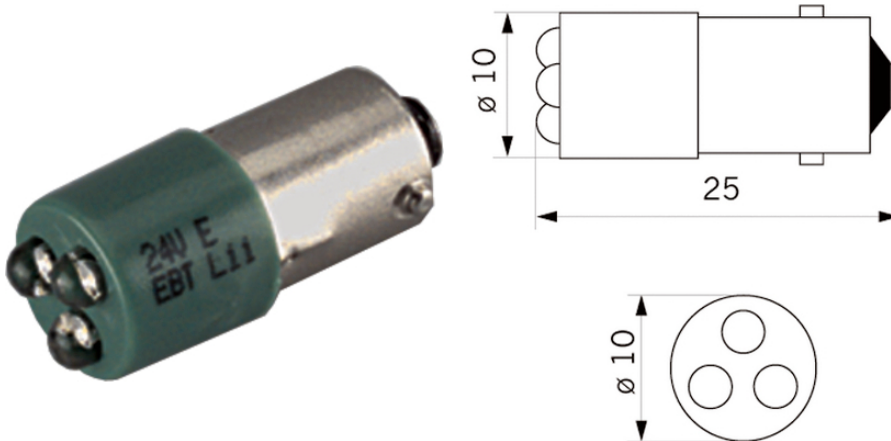

### Fördelar

Mega StarLED med tre extra ljusstarka "Superbright" intensivlysande LED-lampor med bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

### Övrigt

Inbyggd halv vågsläktare för anslutning till AC och DC

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

### Tekniska data

Mått:	T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)
Omgivningstemperatur:	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +80°C
Socket:	BA9s
Spänningstolerans UOP:	+10% max

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.

**LED BA9s Mega StarLED 18620**

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83347680	18620350	Röd	24	9/17	3x400
83347681	18620351	Grön	24	5/10	3x680
83347682	18620352	Gul	24	9/17	3x350
83347683	18620357	Blå	24	9/17	3x450
83347684	1862035W3	Vit, klar	24	9/17	3x850
83347685	1862035W3D	Vit, diffus	24	9/17	3x425
83347686	18620450	Röd	28	9/17	3x400

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16