


LED BA9s StarLED 18602

T10x25 BA9s LED AC/DC med brygglikriktare

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

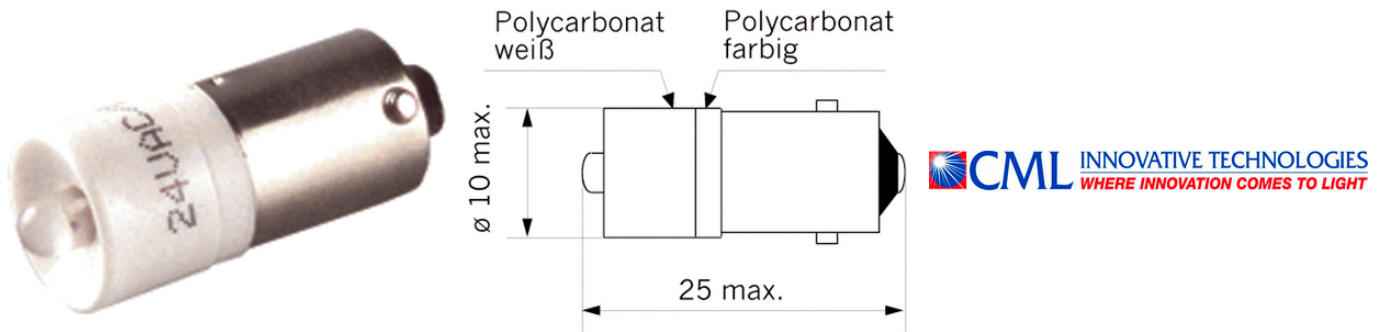

Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggd begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

Inbyggd brygglikriktare för anslutning till AC och DC (ingen polaritet)

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

Mått:	T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)
Omgivningstemperatur:	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +80°C
Socket:	BA9s
Spänningstolerans UOP:	+10% max

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lens. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.

LED BA9s StarLED 18602

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83347620	18602350	Röd	24	15	350
83347621	18602351	Grön	24	15	1,000
83347622	18602352	Gul	24	15	300
83347624	18602357	Blå	24	15	400
83347625	1860235W3	Vit, klar	24	15	750
83347626	1860235W3D	Vit, diffus	24	15	375
83347632	18602452	Gul	28	15	300
83347636	1860245W3D	Vit, diffus	28	15	375

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16