


LED BA9s StarLED 18606

T10x25 BA9s 130/230 VAC

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

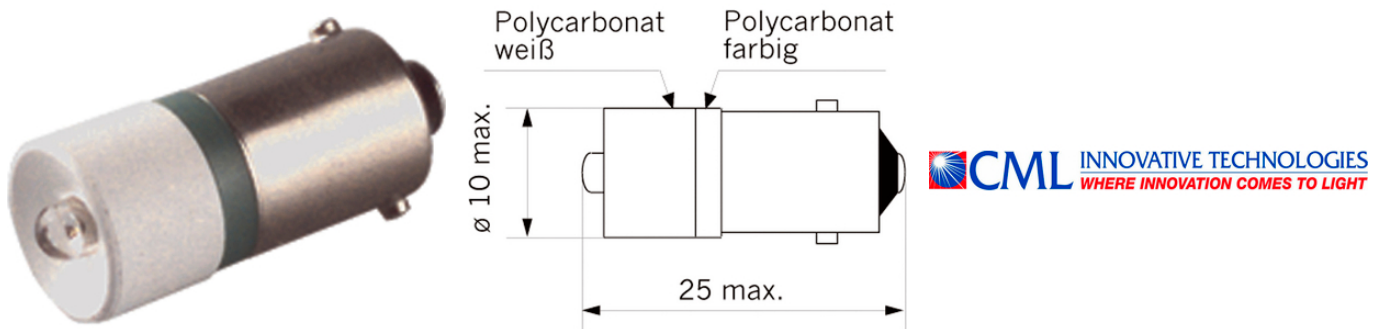

Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd och skyddskrets, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

Mått:	T10 x 25 mm (T = rörform, Ø 10 mm)
Omgivningstemperatur:	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +80°C
Socket:	BA9s
Spänningstolerans UOP:	+10% max

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

LED BA9s StarLED 18606

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83347650	18606130	Röd	130	5	120
83347651	18606131	Grön	130	5	330
83347652	18606132	Gul	130	5	100
83347656	1860613W3D	Vit, diffus	130	5	125
83347660	18606230	Röd	230	3	70
83347661	18606231	Grön	230	3	200
83347662	18606232	Gul	230	3	60
83347664	18606237	Blå	230	3	80
83347665	1860623W3	Vit, klar	230	3	150
83347666	1860623W3D	Vit, diffus	230	3	75

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16