


LED T1 ¾ MG StarLED 15121

LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

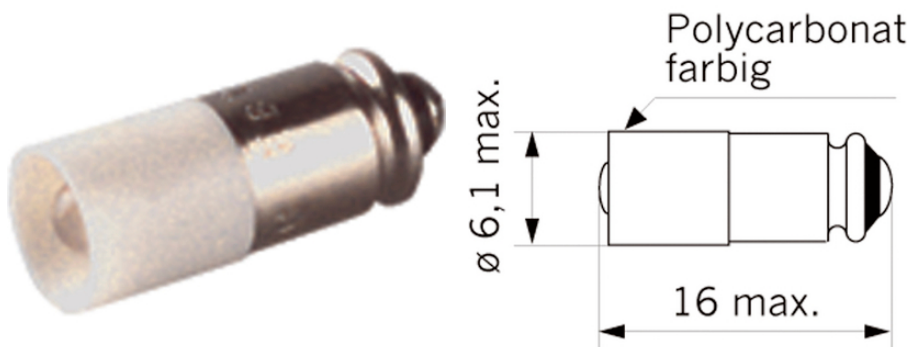

Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

Inbyggd halvågslikriktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (-) i hölje)

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Mått: | Ø 6,1x16 mm |
| Omgivningstemperatur: | -20°C till +60°C |
| Lagringstemperatur: | -25°C till +80°C |
| Socket: | T1 ¾ MG (Midget Groove) |
| Spänningstolerans UOP: | +10% max |

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.

LED T1 3/4 MG StarLED 15121

| Art nr | Typnummer | Färg | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] |
|----------|------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
| 83346181 | 1512135UR3 | Röd | 24 | 7/14 | 330 |
| 83346183 | 1512135UY3 | Gul | 24 | 7/14 | 280 |
| 83346174 | 1512145UR3 | Röd | 28 | 7/14 | 330 |
| 83346186 | 1512145W3D | Vit, diffus | 28 | 7/14 | 350 |

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16