


LED T5,5 StarLED 15051

LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

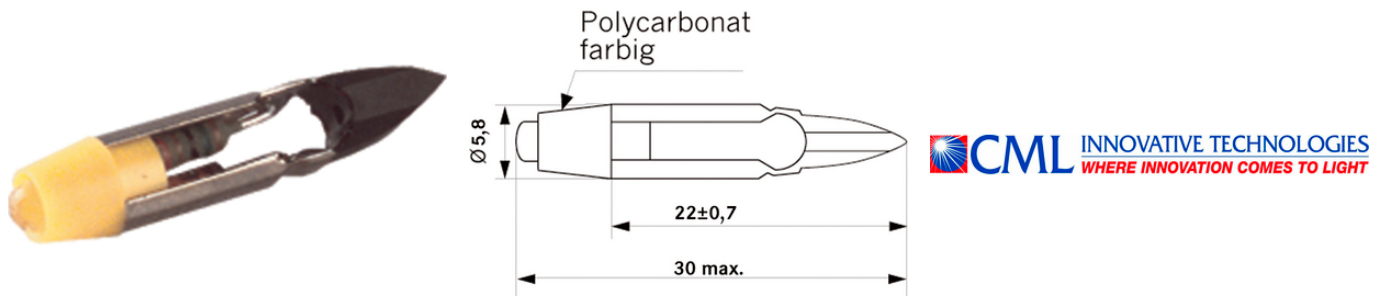

Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

Inbyggd halv vågslikriktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (+) markering)

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

Mått:	Ø 5,8x30 mm
Omgivningstemperatur:	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +80°C
Socket:	T5,5
Spänningstolerans UOP:	+10% max

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.

LED T5,5 StarLED 15051

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83345701	1505135UR3	Röd	24	7/14	330
83345702	1505135UG3	Grön	24	7/14	910
83345703	1505135UY3	Gul	24	7/14	280
83345704	1505135B3	Blå	24	7/14	350
83345706	1505145UR3	Röd	28	7/14	330
83345708	1505145UY3	Gul	28	7/14	280
83345661	1505145W3	Vit, klar	28	7/14	700
83345710	1505145W3D	Vit, diffus	28	7/14	350

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16