


LED T5,5k StarLED 15041

LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

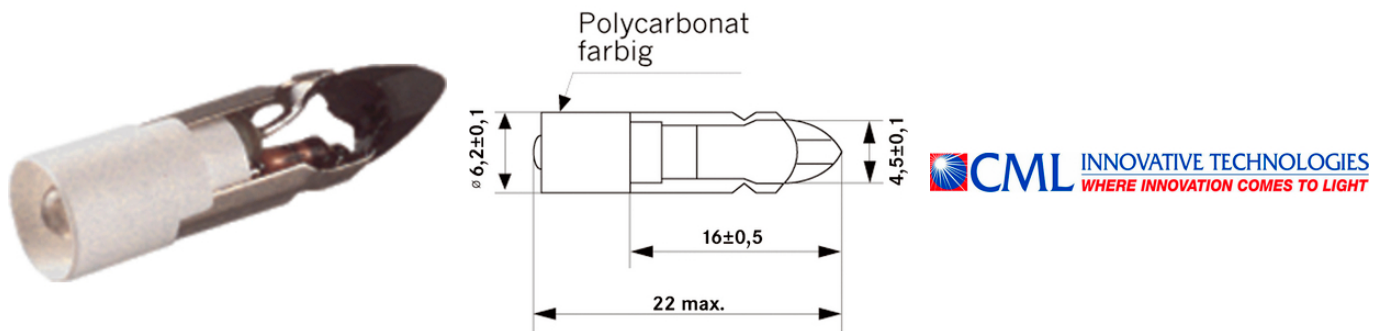

Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggd begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

Inbyggd halv vågsl riktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (+) markering)

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Tekniska data

Mått:	Ø 6,2x22 mm
Omgivningstemperatur:	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur:	-25°C till +80°C
Socket:	T5,5k
Spänningstolerans UOP:	+10% max

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

LED T5,5k StarLED 15041

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83345520	1504135UR3	Röd	24	7/14	330
83345521	1504135UG3	Grön	24	7/14	910
83345525	1504145UR3	Röd	28	7/14	330
83345526	1504145UG3	Grön	28	7/14	910
83345529	1504145W3D	Vit, diffus	28	7/14	350

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16