


## LED T6,8 StarLED 15071

LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

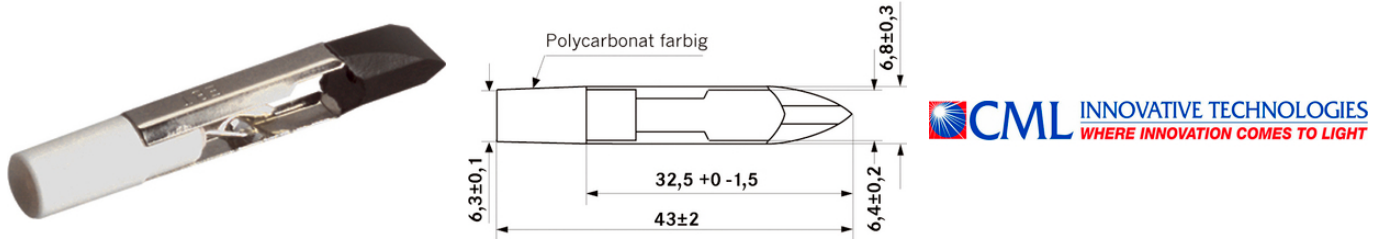

### Fördelar

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

### Övrigt

Inbyggd halv vågsl riktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (+) markering)

Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

### Tekniska data

Mått:	Ø 6,8x43 mm
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +80 °C
Socket:	T6,8
Spänningstolerans UOP:	+10% max

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lens. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.

**LED T6,8 StarLED 15071**

Art nr	Typnummer	Färg	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83345925	1507135R3	Röd	24	9/17	400
83345926	1507135G3	Grön	24	9/17	1,150
83345928	1507135Y3	Gul	24	9/17	350
83345932	1507135W3	Vit, klar	24	9/17	850
83345933	1507135W3D	Vit, diffus	24	9/17	425
83345935	1507145G3	Grön	28	9/17	1,150
83345937	1507145Y3	Gul	28	9/17	350
83345939	1507145W3	Vit, klar	28	9/17	850

Senaste uppdatering (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16