


## Panelindikator 1902, 3 mm/M6 std

Utvändig reflektor, 3 mm LED/M6

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

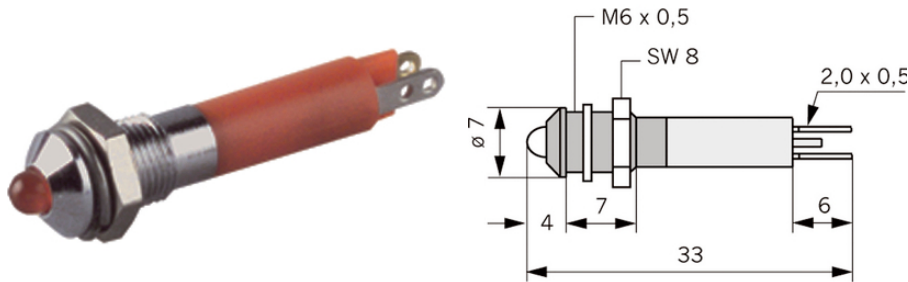

### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage  
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning  
Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,0x0,5 mm
Lysdiod:	3 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 6 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1902, 3 mm/M6 std

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget  
Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

**Panelindikator 1902, 3 mm/M6 std**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83348121	19020351	Grön	Blank krom	24	15	6
83348122	19020352	Gul	Blank krom	24	15	6
83348123	19020353	Röd	Blank krom	24	15	8
83348119	19020357	Blå	Blank krom	24	15	26
83348124	1902035W	Vit	Blank krom	24	15	410
83348470	19021351	Grön	Svart krom	24	15	6
83348472	19021353	Röd	Svart krom	24	15	8
83348473	19021357	Blå	Svart krom	24	15	26
83348474	1902135W	Vit	Svart krom	24	15	410
83348476	19022352	Gul	Matt krom	24	15	6
83348477	19022353	Röd	Matt krom	24	15	8
83348478	19022357	Blå	Matt krom	24	15	26
83348479	1902235W	Vit	Matt krom	24	15	410

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16