


Panelindikator 1910, 5 mm/M8 trefärg

Plan lins, 5 mm LED/M8

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd. LED med trefärgsfunktion, röd/grön/gul. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

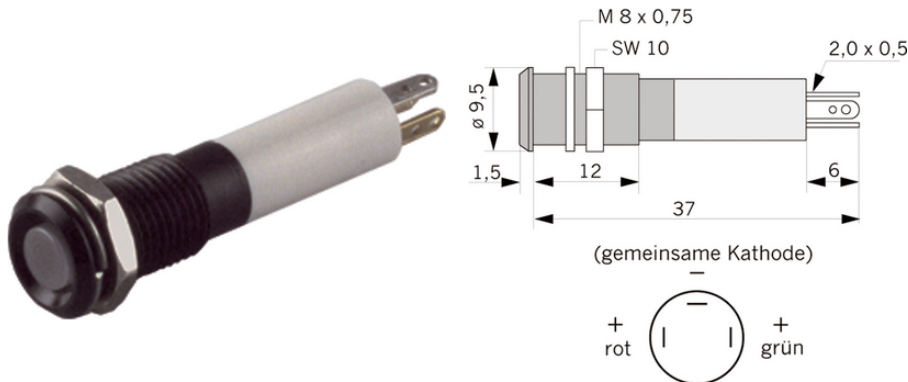

Fördelar

LED med trefärgsfunktion, monterad i hållare för panelmontage
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anslutning: | Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm |
| Lysdiod: | 5 mm plan modell |
| Skyddsklass: | IP67 |
| Omgivningstemperatur: | -25 °C till +60 °C |
| Lagringstemperatur: | -25 °C till +60 °C |
| Brinntid: | 100 000 h |
| Hölje: | Ytbehandlad mässing |
| Hål: | Ø 8 + 0,2 mm |
| Anslutningsstift mässing: | Anod (+) |
| Anslutningsstift förtent mässing: | Katod (-) |
| Spänningstolerans UOP: | +10% max |

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 1910, 5 mm/M8 trefärg

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

Panelindikator 1910, 5 mm/M8 trefärg

| Art nr | Typnummer | Färg | Frontring | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] |
|----------|-----------|--------------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 83348832 | 19100354 | Röd/grön/gul | Blank krom | 24 | 15/15/30 | 3/3/6 |
| 83348831 | 19101354 | Röd/grön/gul | Svart krom | 24 | 15/15/30 | 3/3/6 |
| 83348829 | 19102354 | Röd/grön/gul | Matt krom | 24 | 15/15/30 | 3/3/6 |

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16