


## Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std

Standard reflektor, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

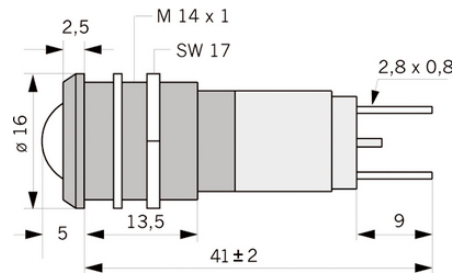

### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anslutning:                       | Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm |
| Lysdiod:                          | 10 mm, färgad               |
| Skyddsklass:                      | IP67                        |
| Omgivningstemperatur:             | -25 °C till +60 °C          |
| Lagringstemperatur:               | -25 °C till +60 °C          |
| Brinntid:                         | 100 000 h                   |
| Hölje:                            | Ytbehandlad mässing         |
| Hål:                              | Ø 14 + 0,2 mm               |
| Anslutningsstift mässing:         | Anod (+)                    |
| Anslutningsstift förtent mässing: | Katod (-)                   |
| Spänningstolerans UOP:            | +10%max                     |
| Paneltjocklek:                    | 11 mm                       |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

**Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std**

| Art nr   | Typnummer | Färg | Frontring  | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] |
|----------|-----------|------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 83349017 | 19210350  | Röd  | Blank krom | 24                 | 20               | 150              |
| 83349018 | 19210351  | Grön | Blank krom | 24                 | 20               | 70               |
| 83349019 | 19210352  | Gul  | Blank krom | 24                 | 20               | 70               |
| 83349023 | 19211352  | Gul  | Svart krom | 24                 | 20               | 70               |
| 83349024 | 19212350  | Röd  | Matt krom  | 24                 | 20               | 150              |
| 83349025 | 19212351  | Grön | Matt krom  | 24                 | 20               | 70               |
| 83349026 | 19212352  | Gul  | Matt krom  | 24                 | 20               | 70               |

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16