


## Panelindikator 1922, 10 mm/M14 blink

Blinkfunktion, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Blinkande funktion. Beställ direkt i vår webshop!

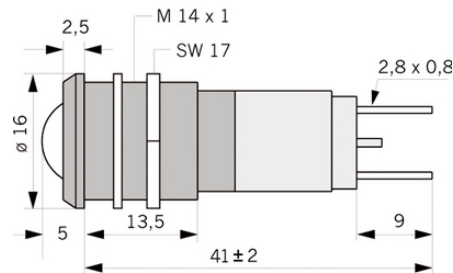

### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage  
 Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning  
 Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinttid:	100 000 h
Blinkfrekvens:	ca 1,5 Hz
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 14 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1922, 10 mm/M14 blink

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

**Panelindikator 1922, 10 mm/M14 blink**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349040	19220350	Röd	Blank krom	24	38-56	100
83349045	19221352	Gul	Svart krom	24	38-56	70
83349046	19222350	Röd	Matt krom	24	38-56	100
83349047	19222351	Grön	Matt krom	24	38-56	70

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16