


## Panelindikator 1924, 10 mm/M14 trefärg

Standard reflektor, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd. LED med trefärgsfunktion, röd/grön/gul. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

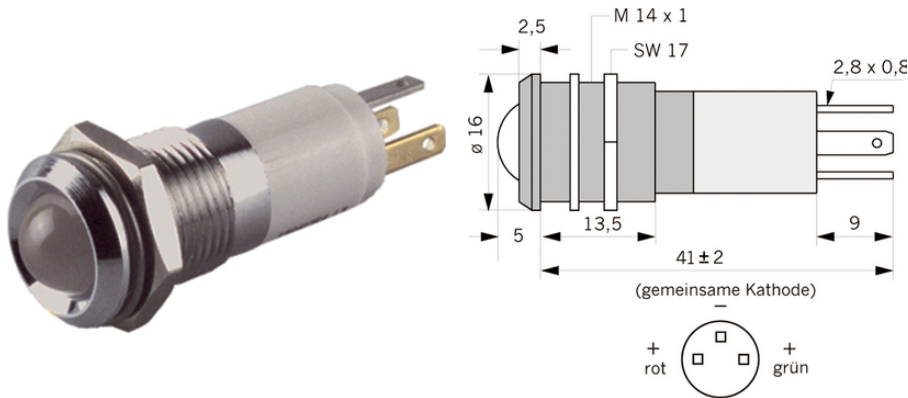

### Fördelar

LED med trefärgsfunktion, monterad i hållare för panelmontage  
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning  
Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Produktegenskaper

Tre anslutningar, (-) gemensam katod samt två (+) anodanslutningar. Med (+) till respektive anod lyser dioden med röd eller grön färg. Vid samtidig anslutning av röd och grön, lyser dioden med gul mixad färg

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 14 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1924, 10 mm/M14 trefärg

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.

## Panelindikator 1924, 10 mm/M14 trefärg

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349054	19240354	Röd/grön/gul	Blank krom	24	20/20/40	90/60/150
83349059	19242354	Röd/grön/gul	Matt krom	24	20/20/40	90/60/150

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16