


Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK

Standard reflektor, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Extra intensivlysande, "Sunlight Visible". Beställ direkt i vår webshop!

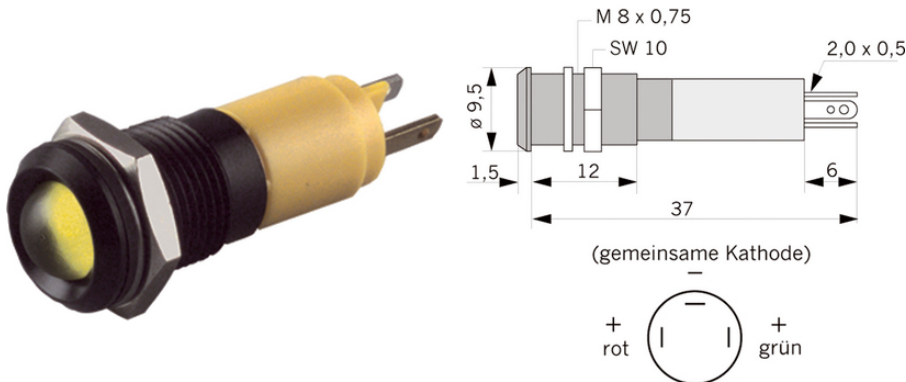

Fördelar

Extra intensivlysande lysdiod, "Sunlight Visible"

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 14 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

Observera

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83348840	192A0350	Röd	Blank krom	24	9/17	700
83348841	192A0352	Gul	Blank krom	24	9/17	1000
83348842	192A0355	Grön	Blank krom	24	9/17	1250
83348844	192A035W	Vit	Blank krom	24	9/17	1350
83348850	192A1350	Röd	Svart krom	24	9/17	700
83348851	192A1352	Gul	Svart krom	24	9/17	1000
83348852	192A1355	Grön	Svart krom	24	9/17	1250
83348856	192A2352	Gul	Matt krom	24	9/17	1000
83348858	192A2357	Blå	Matt krom	24	9/17	500
83348859	192A235W	Vit	Matt krom	24	9/17	1350

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16