


## Panelindikator 1935, 10 mm/M14 230 V

130/230 VAC, standard reflektor, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Beröringsskydd medföljer. Beställ direkt i vår webshop!

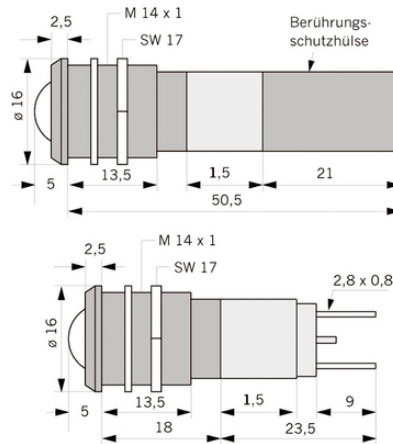

### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage  
Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning  
Beröringsskydd medföljer  
Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anslutning:                       | Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm |
| Lysdiod:                          | 10 mm, färgad               |
| Skyddsklass:                      | IP67                        |
| Omgivningstemperatur:             | -25 °C till +60 °C          |
| Lagringstemperatur:               | -25 °C till +60 °C          |
| Brinntid:                         | 100 000 h                   |
| Hölje:                            | Ytbehandlad mässing         |
| Hål:                              | Ø 14 + 0,2 mm               |
| Anslutningsstift mässing:         | Anod (+)                    |
| Anslutningsstift förtent mässing: | Katod (-)                   |
| Spänningstolerans UOP:            | +10% max                    |
| Paneltjocklek:                    | 11 mm                       |

### Observera

Senaste uppdatering (24.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>  
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1935, 10 mm/M14 230 V

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 130 VAC vid förfrågan.

**Panelindikator 1935, 10 mm/M14 230 V**

| Art nr   | Typnummer | Färg      | Frontring  | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 83349158 | 19350230  | Röd       | Blank krom | 230                | 3                | 18               |
| 83349159 | 19350231  | Grön      | Blank krom | 230                | 3                | 11               |
| 83349161 | 19350233  | Gul       | Blank krom | 230                | 3                | 8                |
| 83349163 | 19351231  | Grön      | Svart krom | 230                | 3                | 11               |
| 83349204 | 19351237  | Blå       | Svart krom | 230                | 3                | 98               |
| 83349202 | 19512431  | Grön      | Blank krom | 230                | 3                | 5                |
| 83349205 | 1935123W  | Vit       | Svart krom | 230                | 3                | 165              |
| 83349203 | 19351235  | Gul       | Matt krom  | 230                | 3                | 7                |
| 83349206 | 19352230  | Röd       | Matt krom  | 230                | 3                | 18               |
| 83349207 | 19352231  | Grön      | Matt krom  | 230                | 3                | 11               |
| 83349209 | 19352235  | UltraGrön | Matt krom  | 230                | 3                | 330              |
| 83349210 | 19352237  | Blå       | Matt krom  | 230                | 3                | 98               |

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16