


## Panelindikator 1937, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Kupolformad lins 10 mm LED/M16, IP 67

Extra intensivlysande panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Brinntid 100 000 h. Kupolformad lins. Beställ direkt i vår webshop!

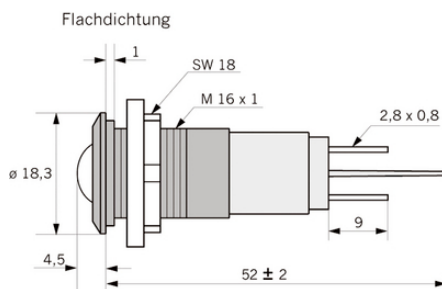

### Fördelar

Extra intensivlysande LED

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 16 + 0,4 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

### Observera

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1937, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

**Panelindikator 1937, 10 mm/M16 EXTRA STARK**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349400	19371350	Röd	Svart plast	24	8/16	1500
83349402	19371352	Gul	Svart plast	24	8/16	1000
83349401	19371355	Grön	Svart plast	24	7/14	1200
83349404	19371357	Blå	Svart plast	24	7/14	350
83349405	1937135W	Vit	Svart plast	24	7/14	650
83349406	19370350M	Röd	Blank krom	24	8/16	1500
83349407	19370352M	Gul	Blank krom	24	8/16	1000
83349408	19370355M	Grön	Blank krom	24	7/14	1200
83349409	19370357M	Blå	Blank krom	24	7/14	350
83349410	1937035WM	Vit	Blank krom	24	7/14	650
83349411	19371350M	Röd	Svart krom	24	8/16	1500
83349412	19371352M	Gul	Svart krom	24	8/16	1000
83349413	19371355M	Grön	Svart krom	24	7/14	1200
83349414	19371357M	Blå	Svart krom	24	7/14	350
83349415	1937135WM	Vit	Svart krom	24	7/14	650
83349416	19372350M	Röd	Matt krom	24	8/16	1500
83349417	19372352M	Gul	Matt krom	24	8/16	1000
83349418	19372355M	Grön	Matt krom	24	7/14	1200
83349419	19372357M	Blå	Matt krom	24	7/14	350
83349420	1937235WM	Vit	Matt krom	24	7/14	650

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16