


## Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Plan lins, 10 mm LED/M16, IP 67

Extra intensivlysande panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Brinntid 100 000 h. Plan lins. Beställ direkt i vår webshop!

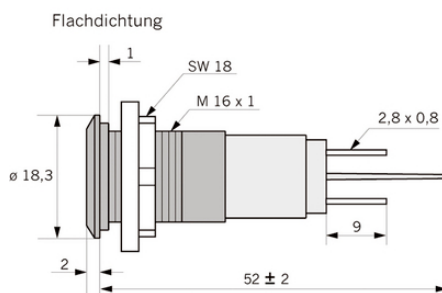

### Fördelar

Extra intensivlysande LED

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anslutning:                       | Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm |
| Lysdiod:                          | 10 mm, färgad               |
| Skyddsklass:                      | IP67                        |
| Omgivningstemperatur:             | -25 °C till +60 °C          |
| Lagringstemperatur:               | -25 °C till +60 °C          |
| Brinntid:                         | 100 000 h                   |
| Hölje:                            | Ytbehandlad mässing         |
| Hål:                              | Ø 16 + 0,4 mm               |
| Anslutningsstift mässing:         | Anod (+)                    |
| Anslutningsstift förtent mässing: | Katod (-)                   |
| Spänningstolerans UOP:            | +10% max                    |
| Paneltjocklek:                    | 11 mm                       |

### Observera

Senaste uppdatering (31.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

**Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK**

| Art nr   | Typnummer | Färg | Frontring   | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] |
|----------|-----------|------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
| 83349512 | 19381352  | Gul  | Svart plast | 24                 | 8/16             | 1000             |
| 83349515 | 1938135W  | Vit  | Svart plast | 24                 | 7/14             | 650              |
| 83349421 | 19380350M | Röd  | Blank krom  | 24                 | 8/16             | 1500             |
| 83349422 | 19380352M | Gul  | Blank krom  | 24                 | 8/16             | 1000             |
| 83349424 | 19380357M | Blå  | Blank krom  | 24                 | 7/14             | 350              |
| 83349425 | 1938035WM | Vit  | Blank krom  | 24                 | 7/14             | 650              |
| 83349426 | 19381350M | Röd  | Svart krom  | 24                 | 8/16             | 1500             |
| 83349428 | 19381355M | Grön | Svart krom  | 24                 | 7/14             | 1200             |
| 83349429 | 19381357M | Blå  | Svart krom  | 24                 | 7/14             | 350              |
| 83349431 | 19382350M | Röd  | Matt krom   | 24                 | 8/16             | 1500             |
| 83349432 | 19382352M | Gul  | Matt krom   | 24                 | 8/16             | 1000             |
| 83349433 | 19382355M | Grön | Matt krom   | 24                 | 7/14             | 1200             |
| 83349435 | 1938235WM | Vit  | Matt krom   | 24                 | 7/14             | 650              |