


Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Plan lins, 10 mm LED/M16, IP 67

Extra intensivlysande panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Brinntid 100 000 h. Plan lins. Beställ direkt i vår webshop!

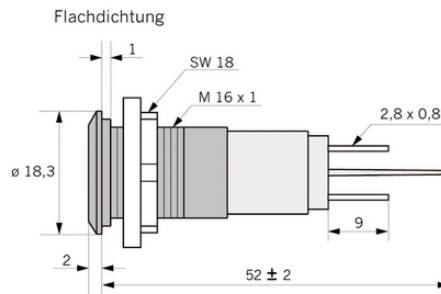

Fördelar

Extra intensivlysande LED

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 16 + 0,4 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

Observera

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349512	19381352	Gul	Svart plast	24	8/16	1000
83349515	1938135W	Vit	Svart plast	24	7/14	650
83349421	19380350M	Röd	Blank krom	24	8/16	1500
83349422	19380352M	Gul	Blank krom	24	8/16	1000
83349424	19380357M	Blå	Blank krom	24	7/14	350
83349425	1938035WM	Vit	Blank krom	24	7/14	650
83349426	19381350M	Röd	Svart krom	24	8/16	1500
83349428	19381355M	Grön	Svart krom	24	7/14	1200
83349429	19381357M	Blå	Svart krom	24	7/14	350
83349431	19382350M	Röd	Matt krom	24	8/16	1500
83349432	19382352M	Gul	Matt krom	24	8/16	1000
83349433	19382355M	Grön	Matt krom	24	7/14	1200
83349435	1938235WM	Vit	Matt krom	24	7/14	650

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16