


## M12 Power kabelkontakt: Rak hane - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

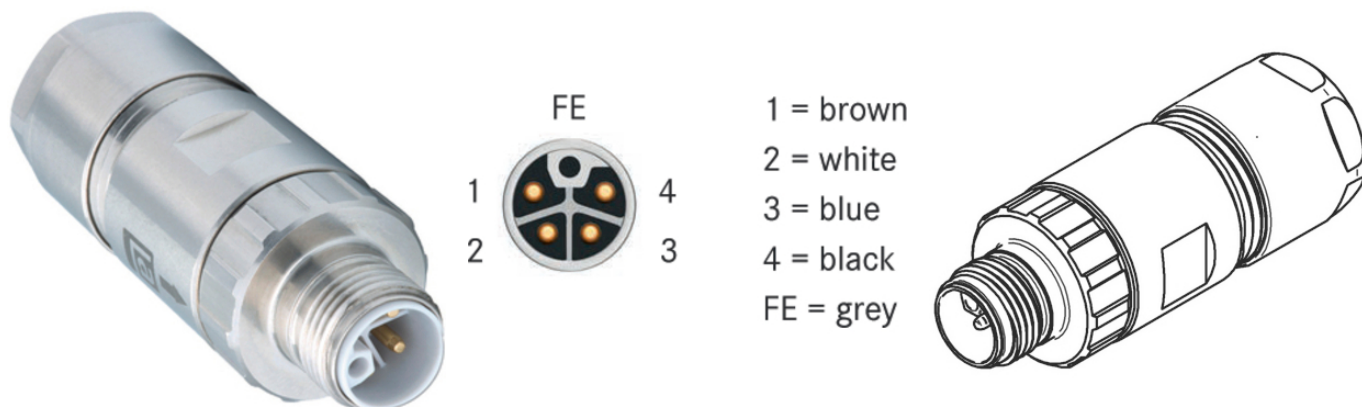

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

### Användningsområden

Industriautomation

Robotapplikationer

Industri 4.0

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 Power kabelkontakt: Rak hane - L-kod

Maskin- och anläggningsteknik

### Produktegenskaper

Enligt DIN EN 61076-2-111

EMC-godkänd

Krimpanslutning

### Tekniska data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Märkspänning:         | Max 50 V AC / 60 V DC |
| Märkström:            | Max 16 A              |
| Skyddsklass:          | IP65/IP67/IP69K       |
| Kodning:              | L-kod                 |
| Material kontaktkåpa: | CuZn, nickelpläterad  |
| Material insats:      | PBT-GF                |
| Material låsmutter:   | CuNi                  |
| Kontaktresistans:     | ≤10 mOhm              |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm  |
| Temperaturområde:     | -40 °C till +125 °C   |

### Observera


Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**M12 Power kabelkontakt: Rak hane - L-kod**

| Art nr                       | Benämning        | Poltal | Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | Max YD     | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|------------------------------|------------------|--------|------------------------------|------------|------------------|---------------|
| Kabeldon med krimpanslutning |                  |        |                              |            |                  |               |
| 83409759                     | RSCCS 5L/11 0,75 | 5      | 0,25 - 0,75                  | 3,0 - 11,0 | 60               | 16            |
| 83409760                     | RSCCS 5L/11 1,5  | 5      | 0,75 - 1,5                   | 3,0 - 11,0 | 60               | 16            |
| 83409761                     | RSCCS 5L/11 2,5  | 5      | 1,5 - 2,5                    | 3,0 - 11,0 | 60               | 16            |

## M12 Power kabelkontakt: Rak hane - L-kod

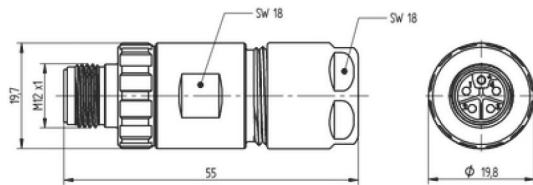
**lumberg**automation