



## M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - S-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

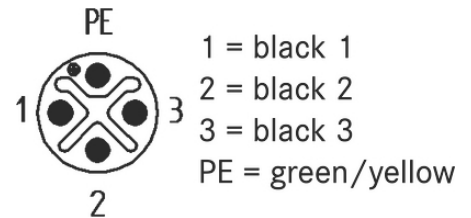

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

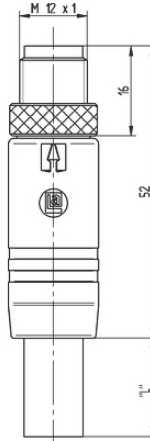

Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

### Användningsområden

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - S-kod

Industriautomation  
Robotapplikationer  
LED-belysning/armaturer  
Maskin- och anläggningsteknik

### Produktegenskaper

PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja  
Enligt DIN EN 61076-2-111

### Design/Utförande

Kabeltyp PUR:  
Li9Y91YC11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20939 (80 °C / 600 V)  
Kabeltyp PVC:  
Li9YYCYJZ - Oljebeständig, PVC (svart)  
AWM 21179 (80 °C / 600 V)

### Tekniska data

Märkspänning:	Max 600 V
Märkström:	Max 16 A
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 7,5 x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Kodning:	S-kod
Material kontaktkåpa:	TPE
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 <sup>9</sup> Ohm
Temperaturområde:	Kabel: -25 °C till +80 °C Kontakt: -40 °C till +125 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - S-kod**

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane 4-poligt utförande							
83406770	RSTS 4S-700/2 M	2	PUR	4 G 1,5	9,4	600	16
83406771	RSTS 4S-700/5 M	5	PUR	4 G 1,5	9,4	600	16
83406772	RSTS 4S-700/10 M	10	PUR	4 G 1,5	9,4	600	16
83406773	RSTS 4S-700/15 M	15	PUR	4 G 1,5	9,4	600	16
83406778	RSTS 4S-915/2 M	2	PVC	4 G 1,5	9,4	600	16
83406779	RSTS 4S-915/5 M	5	PVC	4 G 1,5	9,4	600	16
83406780	RSTS 4S-915/10 M	10	PVC	4 G 1,5	9,4	600	16
83406781	RSTS 4S-915/15 M	15	PVC	4 G 1,5	9,4	600	16

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

**M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - S-kod**

