


## M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - S-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

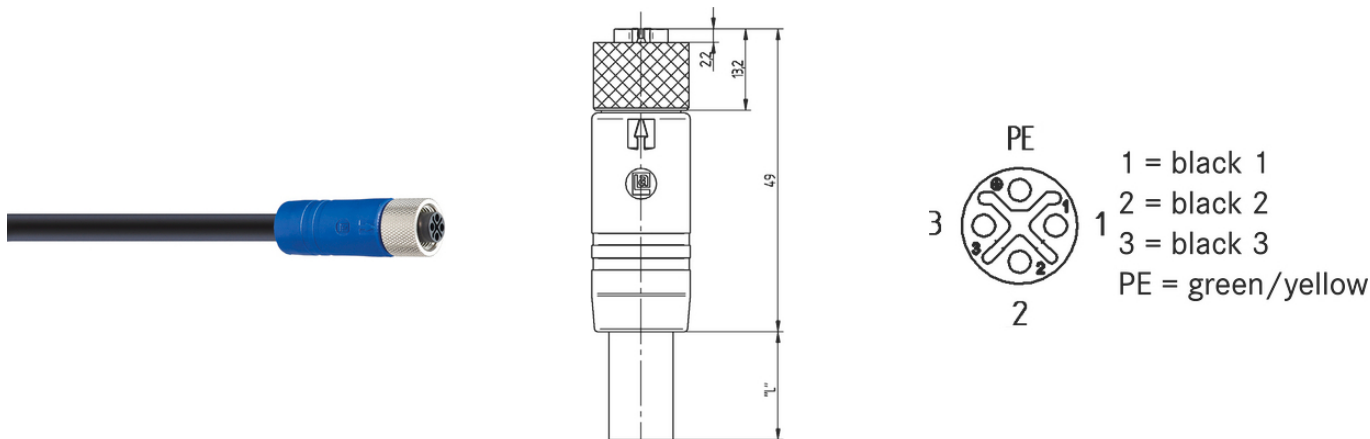

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

### Användningsområden

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - S-kod

Industriautomation  
Robotapplikationer  
LED-belysning/armaturer  
Maskin- och anläggningsteknik

### Produktegenskaper

PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja  
Enligt DIN EN 61076-2-111

### Design/Utförande

Kabeltyp PUR:  
Li9Y91YC11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20939 (80 °C / 600 V)  
Kabeltyp PVC:  
Li9YYCYJZ - Oljebeständig, PVC (svart)  
AWM 21179 (80 °C / 600 V)

### Tekniska data

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Märkspänning:         | Max 600 V                                                  |
| Märkström:            | Max 16 A                                                   |
| Minsta böjningsradie: | Flexibel: 7,5 x kabeldiametern<br>Fast: 4 x kabeldiametern |
| Skyddsklass:          | IP65/IP67                                                  |
| Kodning:              | S-kod                                                      |
| Material kontaktkåpa: | TPE                                                        |
| Material insats:      | PBT-GF                                                     |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing                                         |
| Kontaktresistans:     | ≤10 mOhm                                                   |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm                                       |
| Temperaturområde:     | Kabel: -25 °C till +80 °C<br>Kontakt: -40 °C till +125 °C  |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - S-kod

| Art nr                      | Benämning        | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare  | Yttre diameter (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------|---------------------|------------------|---------------|
| M12 hona 4-poligt utförande |                  |           |          |         |                     |                  |               |
| 83406758                    | RKTS 4S-700/2 M  | 2         | PUR      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406759                    | RKTS 4S-700/5 M  | 5         | PUR      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406760                    | RKTS 4S-700/10 M | 10        | PUR      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406761                    | RKTS 4S-700/15 M | 15        | PUR      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406897                    | RKTS 4S-915/2 M  | 2         | PVC      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406898                    | RKTS 4S-915/5 M  | 5         | PVC      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406899                    | RKTS 4S-915/10 M | 10        | PVC      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |
| 83406774                    | RKTS 4S-915/15 M | 15        | PVC      | 4 G 1,5 | 9,4                 | 600              | 16            |

## M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - S-kod

