



M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - T-kod

Upp till 63 V & 16 A, skärmad. Utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

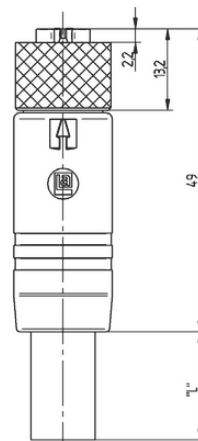

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

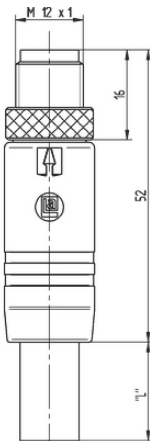

Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

Industriautomation

Robotapplikationer

LED-belysning/armaturer

Maskin- och anläggningsteknik

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - T-kod**Produktegenskaper**

PUR-kabel lämplig för släpkedja
Enligt DIN EN 61076-2-111

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Li9Y91YC11Y-OB - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20939(600V/80oC)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC / 60 V DC
Märkström:	Max 16 A
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 7,5 x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Kodning:	T-kod
Material kontaktkåpa:	TPE
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	Kabel: -25 °C till +80 °C Kontakt: -40 °C till +125 °C

Observera


Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - T-kod

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande							
83406927	RSTS 4T-RKTS 4T-722/0,3 M	0,3	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83406928	RSTS 4T-RKTS 4T-722/0,6 M	0,6	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83406929	RSTS 4T-RKTS 4T-722/1 M	1	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83406930	RSTS 4T-RKTS 4T-722/2 M	2	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83406931	RSTS 4T-RKTS 4T-722/5 M	5	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16
83406932	RSTS 4T-RKTS 4T-722/10 M	10	PUR	4 x 1,5	9,4	60	16

M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - T-kod

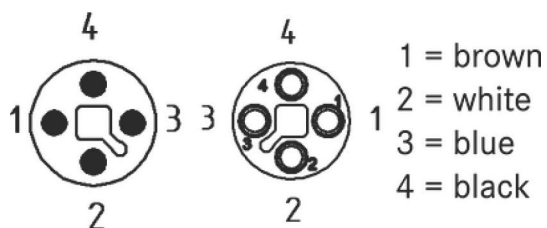

lumbergautomation